
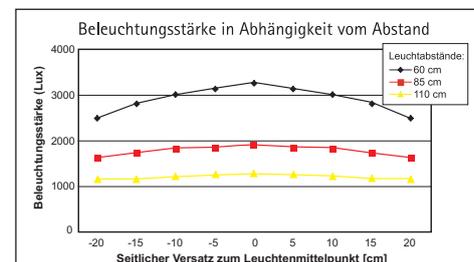
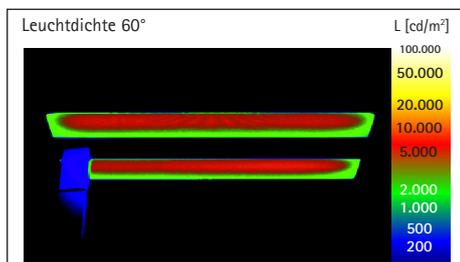
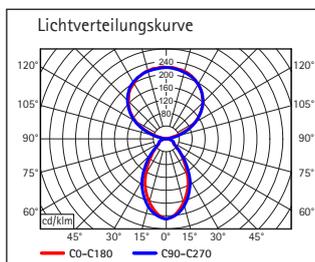
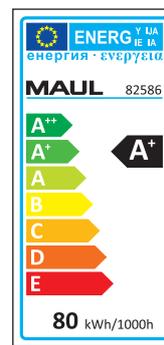


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar

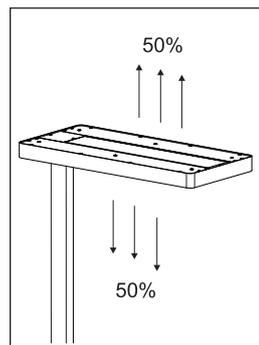

- **Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
 - **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
 - **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
 - **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
 - **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
 - **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
 - **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
-
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
 - 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
 - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
 - Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
 - Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
 - 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
 - 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm
 - Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

- Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Lichtstrom 7200 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,3 cm, Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Tageslichtbezogene Steuerung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Intensive Tests sind die Voraussetzung für die Aufnahme einer Leuchte oder einer Lampe in unser Sortiment.
- Das im Stammhaus in Bad König summierte Know How optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar.
- Prototypen werden routinemäßig unterschiedlichsten Tests unterzogen, in und außer Haus bei speziellen Testhäusern oder Instituten. Dabei werden auch:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte 196 cm. Schalter an Säule, Höhe ca. 120 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 86	02 weiß	4002390081115	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08
825 86	95 silber	4002390075077	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08