
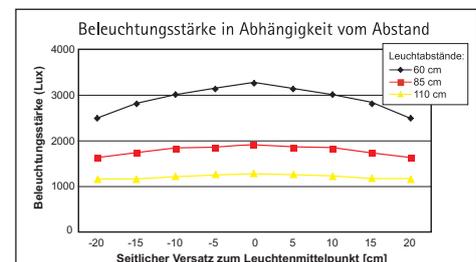
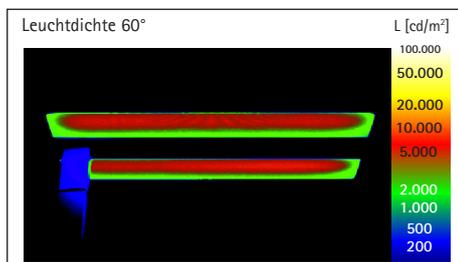
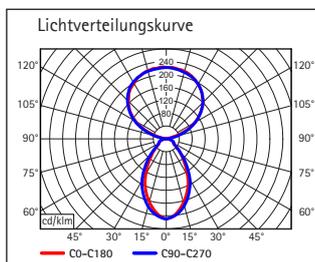
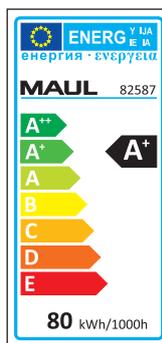
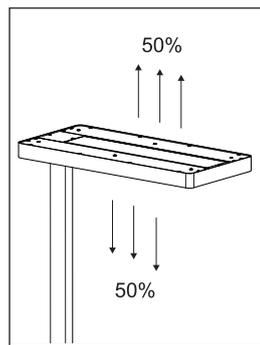


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar

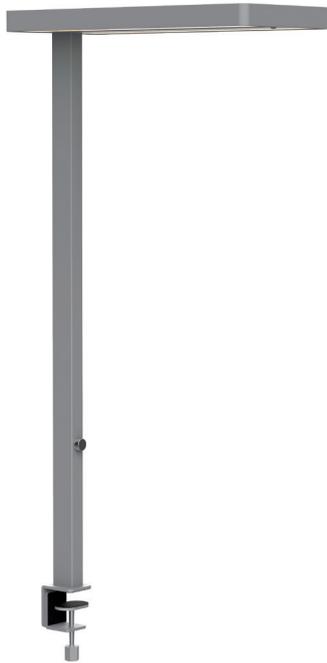

- **Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
- 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
- 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum

- Lichtstrom 7200 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,3 cm, Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
- Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Tageslichtbezogene Steuerung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Intensive Tests sind die Voraussetzung für die Aufnahme einer Leuchte oder einer Lampe in unser Sortiment.
- Das im Stammhaus in Bad König summierte Know How optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar.
- Prototypen werden routinemäßig unterschiedlichsten Tests unterzogen, in und außer Haus bei speziellen Testhäusern oder Instituten. Dabei werden auch:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ab Klemme ca. 31 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen.
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 87	95 silber	4002390075398	94052099	Klemmfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	141,5 x 46,0 x 12,0	8,267