
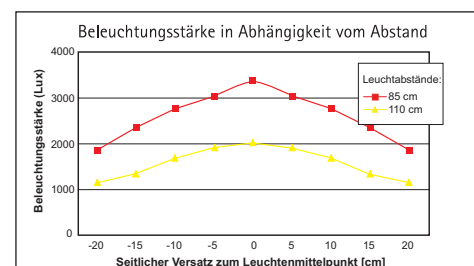
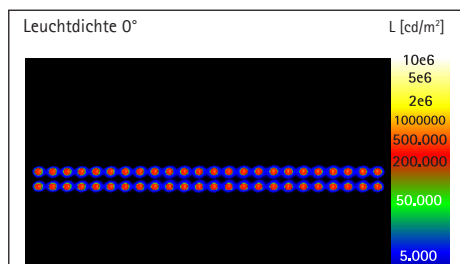
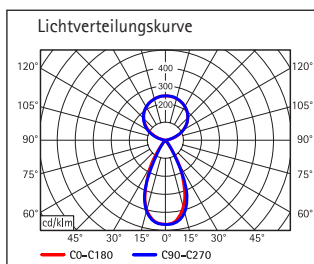
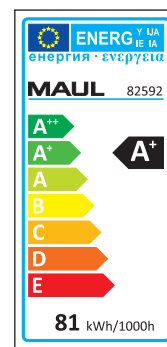


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar

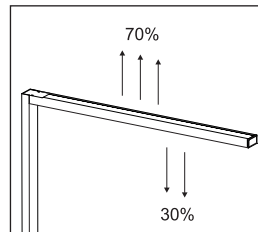

- Hochwertige Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement
- Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit
- Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen
- Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen
- Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %
- GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

- Besonders leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke, hoher Lichtstrom Wert
- Langer Leuchtenkopf, 102 cm, für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes direkt von oben
- Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit
- 3000 Kelvin, warmweißes Licht und 5500 Kelvin, tageslichtweiß
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs, Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Niedriger Energieverbrauch mit ca. 81 Watt, gew. Energieverbrauch 81 kWh/1000h
- 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm
- 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Lichtstrom 8750 Lumen, Abstrahlwinkel 120° nach oben und 50° nach unten
- Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren, 102 x 6,4 cm (L x B)
- Info UGR: <6 ist ein äußerst geringer Wert, (unter >10 keine bewusste Wahrnehmung von Blendung), hier u.a. erreicht, weil die besonders tief eingebauten LEDs einzeln mit einem Blendschutz versehen wurden
- Elegant: Aluminiumgehäuse, Säulenbreite 6,4 cm, Farbe silber RAL 9006, weiß RAL 9003
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Tageslichtbezogene Steuerung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- MAUL Sicherheitskonzept bedeutet unter anderem: Alle Steckernetzteile werden von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft, alle Leuchten werden in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen und im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat
- Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik wird die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar garantiert
- Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 50 x 22,5 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte 195,5 cm. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule, Höhe ca. 110 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
825 92	02 weiß	4002390081122	94052099	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	115,5 x 30,0 x 10,5	13,073
825 92	95 silber	4002390075411	94052040	Standfuß	2,5 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	115,5 x 30,0 x 10,5	13,073