


01.586.21

LED-Außen-Bodeneinbau-Strahler

5000.461

LED-Bodenstrahler fürs Freie aus gebürstetem Stahl und Kunststoff. Robuste Bauweise, kann bis zu 800 kg standhalten. Inkl. energiesparender (GU10) LED-Lampe; 230 lm Lichtleistung mit warmweißer Farbe (2700 K).

Hauptmaterial	Kunststoff
Farbe	Silber
Einsatzbereich	Außen
Leuchtentyp	Spot
Leuchtmittel inkl.	ja, integriert
Austauschbares Leuchtmittel	Ja
Nennleistung	3 W
Nominale Lichtabgabe (lm)	230 lm
Lichtfarbe	Warmes Weiß
Leuchtmittelfunktion in Stunden	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000
Energieklasse	A+
IP-Bewertung	IP67

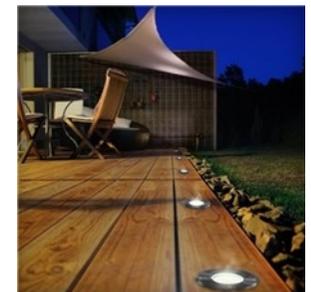

  **LED** **3**
WATT

Logistische Daten - Intrastat Code: 9405403990

Verpackung: h x b x D (cm): 13 x 14 x 14 | EAN-Nr. Produkt: 8711387096464 | Bruttogewicht (kg): 0.69 | Nettogewicht (kg): 0.6

Umkarton: h x b x D (cm): 28.5 x 30 x 58 | EAN-Nr. Umkarton : 8711387109263 | Bruttogewicht (kg): 11.4

Stückzahlen: pro per Umkarton: 16 | Auf Palette: 320 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 8960 / /