


10.009.62

## Solar Bodeneinbaustrahler

### Tag/Nacht Sensor, Edelstahl gebürstet, 5000.198

LED-Außenstrahler, mit Solarenergie betrieben. Verkabelung entfällt. Die Edelstahlleuchte ist einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei. Ausgestattet mit LED. Der Einbaustrahler schaltet sich mit dem Tag-/Nacht-Sensor automatisch ein und aus.

Hauptmaterial	Edelstahl
Einsatzbereich	Außen
Stromversorgung	Solar
Sensortyp	Tag / Nacht
Leuchtmittel inkl.	ja, integriert
Akkukapazität	600 mAh
Leistungsdauer Batterie	
Betriebszeit bis zu	
An/Aus Schalter	Ja
Nominale Lichtabgabe (lm)	
Lichtfarbe	Neutral Weiß
Nennleistung	2 x 0,06 W
IP-Bewertung	IP67

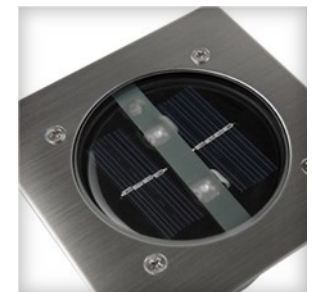

### Logistische Daten - Intrastat Code: 9405409990

Verpackung: h x b x D (cm): 10.9 x 11.3 x 5.9 | EAN-Nr. Produkt: 8711387093753 | Bruttogewicht (kg): 0.31 | Nettogewicht (kg): 0.29

Umkarton: h x b x D (cm): 24.6 x 25.8 x 36.3 | EAN-Nr. Umkarton : 8711387126475 | Bruttogewicht (kg): 7.87

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 1296 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 6 x 9 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 31549 / 63099 / 76620