

PHILIPS

Mobiler Projektor

PicoPix Max One

Bis zu 300 cm (120")

Ultrahell und tragbar

USB-C-Video und HDMI

Integr. Lautspr u. 5 Std.
Akkulaufzeit



PPX520



Überall streamen, überall spielen

Picopix Max One projiziert in Full HD mit 1080 P mit lebensechten Farben dank 4-Kanal-LED. USB-C-Video- und HDMI-Anschlüsse für Apple MacBook und Smart-Geräten. Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit, elektrischer Fokus, digitaler Zoom und automatische Trapezkorrektur.

Full HD 1.080 P

- Kompakt und leistungsstark
- True Full HD-Auflösung von 1.080p
- Holen Sie sich das perfekte Bild
- Fortschrittliche LED-Lichtquelle

Sound und Mobilität

- Integrierter Lautsprecher für beeindruckenden Sound
- Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für kabellose Projektion

Wiedergeben, verbinden, wiederholen

- Immer verbunden (HDMI, USB, USB Typ C)
- PowerBank

Besonderheiten

Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für



Genießen Sie Unterhaltung auch unterwegs mit dem integrierten Akku, der bis zu 5 Stunden Projektion ermöglicht.

Integrierter Lautsprecher



Keine zusätzliches Soundsystem erforderlich. Der integrierte Lautsprecher bietet die nötige Leistung auf kleinstem Raum.

Kompakt und leistungsstark



Kompakt, besonders leistungsstark und kompatibel mit Apple. Dies ist Ihr perfekter Kinoprojektor im Taschenformat.

Immer verbunden (HDMI, USB, US



Schließen Sie alle Ihre Lieblingsgeräte über HDMI oder USB-C Video an. Der USB-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit beliebigen Smart-Sticks wie Amazon Fire TV oder Roku und sorgt so für ein wahrhaft tragbares Erlebnis.

Holen Sie sich das perfekte Bild




Stellen Sie ihn dort auf, wo Sie möchten! Trapezkorrektur, Korrektur für 4 Ecken und digitaler Zoom sorgen dafür, dass schiefe und verzerrte Bilder der Vergangenheit angehören und Sie ein perfekt proportioniertes Bild sehen, selbst wenn das Gerät nicht gerade vor der Wand steht.

PowerBank




Laden Sie Ihre Smart-Geräte dank des besonders großen Akkus über USB-C auf.

True Full HD-Auflösung von 1.080p

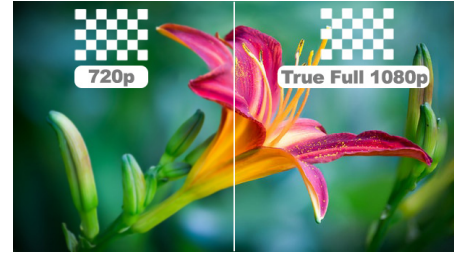

Sorgen Sie für ein fesselndes Erlebnis in True Full HD 1.080p! Bilder und Farben werden lebensecht dargestellt und liefern eine hervorragende, hochauflösende Schärfe für Textdarstellungen.

Fortschrittliche LED-Lichtquelle

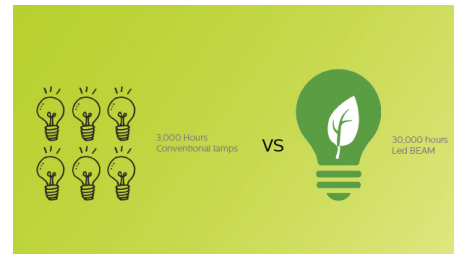

Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Großer Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Daten

Ton

Interner Lautsprecher: 2 x 4 W

Anschluss

Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

HDMI: x 1

USB: USB-C

Abmessungen

verpackt (B x T x H): 136 x 134 x 47,5 mm

Gewicht: 0,85 kg kg

Inhalt der Standardverpackung

Garantiekarte

Fernbedienung

Kurzanleitung

Projektor: PicoPix Projektor

Netzteil: EU UK US

Technologie

Bildformat: 16:9

Kontrastverhältnis: 10.000:1

Anzeigetechnologie: DLP

Fokusanpassung: Elektrisch

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Abstand zum Bildschirm: 78 cm bis 320 cm/31" bis 126"

Throw Ratio: 1,2:1

Trapezkorrektur: Auto

LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.

Korrektur für 4 Ecken

Empfohlene Verwendung: Max. 300 cm (120")

in dunklen Räumen

Interne Batterie: Bis zu 3 Std.

Stromquelle

Interne Batterie: 3.000 mAh

Stromversorgung: 5V, 2A

Stromversorgung

USB-Schnittstelle

