





optional
E-No 924 313 100


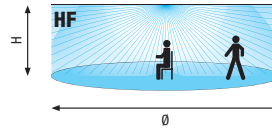


REICHWEITE

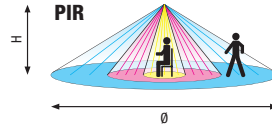

H	Ø*	Ø*
2,0m	5 m / 6 m (HF)	40 m / 12 m (HF)
2,5m	6 m / 6 m (HF)	40 m / 12 m (HF)
3,0m	7 m / 6 m (HF)	40 m / 12 m (HF)
3,5m	6 m / 6 m (HF)	30 m / 16 m (HF)
4,0m	6 m / 6 m (HF)	20 m / 16 m (HF)

*Maximalwerte

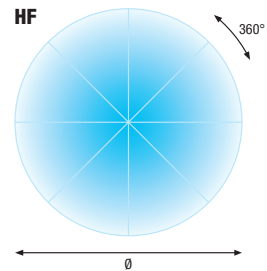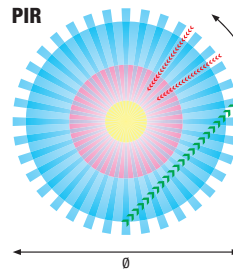

- **Präsenz (Aufenthaltsbereich)** Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- **Bewegung (Durchgangsbereich)** Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>
- **Bewegungszone (Gehbereich):** Reagiert am sensibelsten auf frontale Annäherungen

Swiss Garde 360 Präsenz Dualtec Master

Der 360° Allrounder mit bis zu Ø 40m Erfassungsbereich für AP Deckenmontage, 1 Kanal

MERKMALE




- Ideal für sämtliche Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Detektionseigenschaften wie z. B. Korridore, Waschräume, Tiefgaragen und Technikräume
- Dual Technologie (HF und PIR) universell einsetzbar für jeden Anwendungsbereich
- Fünf verschiedene logische Kombinationen von PIR und HF
- Als Voll- oder Halbauswahl programmierbar
- IP54 für Innen- und Aussenbereich (Spritzwasserschutz)

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50Hz
Schaltleistung: 2000W/8,7A ohmisch (cos φ 1,0)
 1000VA/4,35A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite PIR: ca. Ø 7 m Präsenz, ca. Ø 40 m bei 3 m Höhe
Reichweite HF: ca. Ø 12 m (ohne Reflexionen)
Montagehöhe: ca. 2–4 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP54 spritzwasserfest, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: Ø 129x83 mm
Anschlussklemme: 2,5 mm²

Technologie	Empfindlichkeit	Reichweite	Anwendung
HF / PIR ¹⁾	Höchste	Max. Ø 40 m	Innenbereich Parkhaus, Lagerhallen, maximale Erfassung
HF		Max. Ø 12 m	Innenbereich Räume mit Hindernissen z. B. Trennwänden, störicher gegen starken Luftzug
PIR ON		Max. Ø 40 m	Innenbereich Toiletten, Erfassung von komplettem Raum inkl. bis zu 3 Kabinen
HF / PIR OFF ²⁾		Max. Ø 40 m	Innen- und Aussenbereich, Erfassung im kompletten Sichtbereich
PIR		Max. Ø 40 m	Innen- und Aussenbereich maximale Störsicherheit
PIR + HF ³⁾	Robust	Max. Ø 12 m	

¹⁾ Schaltet ein, sobald HF oder PIR Sensor eine Bewegung/Präsenz detektiert
²⁾ Schaltet nur bei PIR Sensor ein, Verlängerung durch PIR oder HF Detektion
³⁾ Schaltet nur wenn beide Sensoren gleichzeitig eine Bewegung/Präsenz detektieren

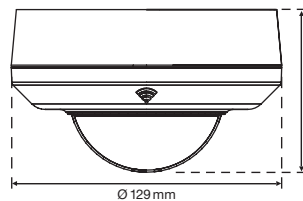

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Präsenz Dualtec Master	weiss	25475	535 730 600

Produktmatrix siehe Züblin Katalog