

# Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m


Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal



Master-Präsenzmelder mit externem Tastereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Slave-Decken- und Wandmeldern.




## Reichweite

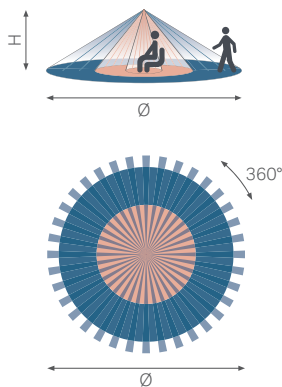

| H   | Ø   | Ø    |
|-----|-----|------|
| 2 m | 4 m | 10 m |
| 3 m | 6 m | 14 m |
| 5 m | -   | 16 m |
| 6 m | -   | 16 m |

## Masse

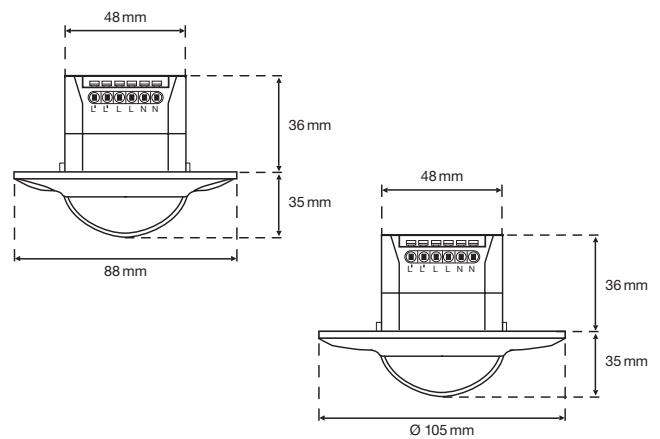


|  | Barcode         | Beschreibung                               | Farbe | Art.-Nr. | E-No        |
|--|-----------------|--|-------|----------|-------------|
|  | 3 505100 254560 | Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m, eckig | weiss | 25456    | 535 730 000 |
|  | 3 505100 254577 | Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m, rund  | weiss | 25457    | 535 730 100 |







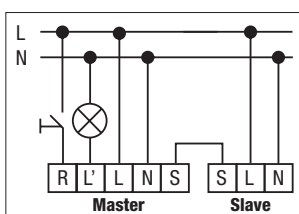




## Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nennspannung      | 230 V ~ 50 Hz  |
| Schaltleistung    | 2000 W / 8,7 A ohmisch (cos φ 1,0)<br>1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5)<br>LED 300 W |
| Montagehöhe       | 2 bis 6 m  |
| Erfassungsbereich | 360°   |
| Reichweite        | Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)  |
| Dämmerungsregler  | 5 bis 2000 lx  |
| Zeitregler        | Kurzimpuls, 10 s bis 20 min  |
| Externer Taster   | ON/OFF   |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C   |

## Anschlussschema



## Zubehör

|   | Barcode                   | Beschreibung                             | Farbe       | Art.-Nr. | E-No        |
|---|---------------------------|--|-------------|----------|-------------|
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 5 8 4 | Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m       | weiss       | 25458    | 535 731 000 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 5 9 1 | Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m, rund | weiss       | 25459    | 535 731 100 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 8 2 2 | Swiss Garde 180 Präsenz Slave UP         | weiss       | 25382CH  | 535 932 525 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 2 7 3 3 | AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund           | weiss       | 25273    | 535 790 106 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 2 7 6 4 | UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund           | weiss       | 25276    | 535 791 106 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 2 1 8 | AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde          | weiss       | 25421    | 535 998 105 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 0 0 3 | AP Rahmen quadratisch Swiss Garde        | weiss       | 25400    | 535 991 300 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 2 0 1 | AP Rahmen rund Swiss Garde               | weiss       | 25420    | 535 998 005 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 1 1 9 | Einbaudose mit Federklemmen              | transparent | 25411    | 535 998 009 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5 | Universal RC mit Luxmeter                | schwarz     | 25323    | 535 998 007 |
|  | 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 0 4 | P-IR-Handsender                          | grau        | 25320    | 924 313 100 |

ab Mai 2017