

# Infra Garde 200 Max


Flexibler Aussenbewegungsmelder für AP-Wandmontage



Bewegungsmelder für Wandmontage. Dreh- und neigbarer Sensorkopf. Einfache Montage mit Sockel.




## Reichweite

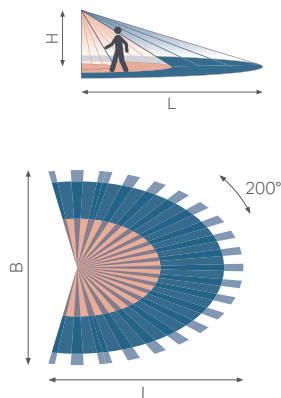

H	B	L
2 m	10 m	10 m
3 m	11 m	11 m
4 m	12 m	12 m

## Masse

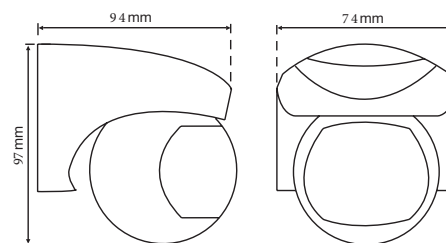

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	 3 505100 031604	Infra Garde 200 Max	weiss	3160	535 947 705
	 3 505100 031659	Infra Garde 200 Max	schwarz	3165	535 947 755
	 3 505100 031703	Infra Garde 200 Max	aluminium	3170	535 947 715
	 3 505100 031758	Infra Garde 200 Max	braun	3175	535 947 795

## Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	1000 W / 4,35 A ohmisch (cos $\varphi$ 1,0) 250 VA / 1,25 A induktiv (cos $\varphi$ 0,5) LED 100 W
Montagehöhe	2 bis 4 m
Erfassungsbereich	200°
Reichweite	Bewegung: Radius 11 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 1000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 30 s bis 30 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

## Anschlussschema

