

Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m


KNX-Präsenzmelder für UP-Deckenmontage 360°-Erfassung mit 3 PIR-Sensoren



Master/Slave-Präsenzmelder für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby-Licht, Voll- und Halbausmodus.




Reichweite

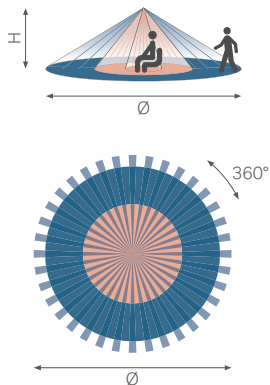

H	Ø	Ø
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	-	16 m
6 m	-	16 m

Masse

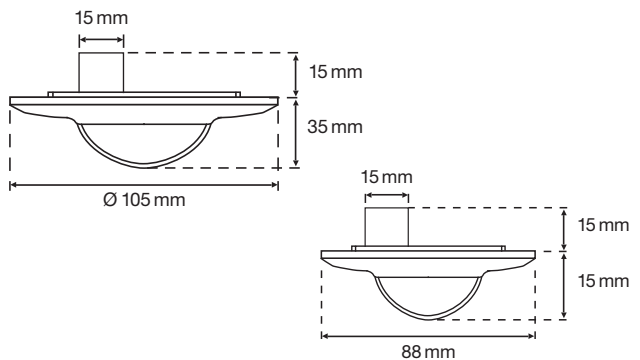











Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
 3 5 0 5 1 0 0 2 5 0 3 2 6	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m, rund	weiss	25032	305 402 009
 3 5 0 5 1 0 0 2 5 0 3 3 3	Swiss Garde 360 Präsenz KNX/KLR 16 m, eckig	weiss	25033	305 402 109

Technische Daten

Nennspannung	29 V
Leistungsaufnahme	0,4 W
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	10 bis 2000 lx
Zeitregler	1 s bis 4 h
Externer Taster	über KNX
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 252733	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25273	535 790 106
	3 505100 252740	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	schwarz	25274	535 790 226
	3 505100 252757	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	grau	25275	535 790 316
	3 505100 252764	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25276	535 791 106
	3 505100 252771	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	schwarz	25277	535 791 226
	3 505100 252788	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	grau	25278	535 791 316
	3 505100 254218	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde	weiss	25421	535 998 105
	3 505100 254201	AP Rahmen rund Swiss Garde	weiss	25420	535 998 005
	3 505100 254003	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde	weiss	25400	535 991 300
	3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199