

Infra Garde 360 AP 16 m

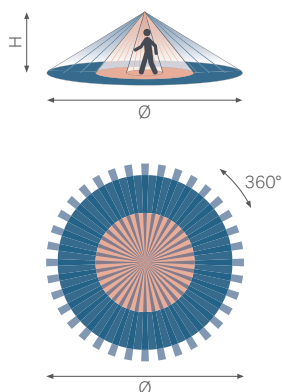
Bewegungsmelder für AP-Deckenmontage




Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen.

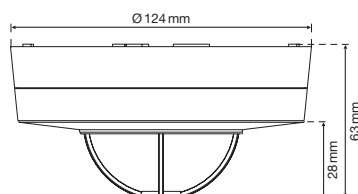




Reichweite



H	Ø 
2,5 m	10 m
3 m	12 m
3,5 m	14 m
4 m	16 m

Masse

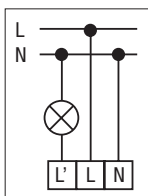


Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
  3 505100 033271	Infra Garde 360 AP 16 m	weiss	3327	535 933 000



Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	1000 W / 4,35 A ohmisch (cos φ 1,0) 250 VA / 1,25 A induktiv (cos φ 0,5) LED 100 W
Montagehöhe	2 bis 4 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 12 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 1000 lx
Zeitregler	8 s bis 7 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	0 bis +45 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	 3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199