

Swiss Garde 4000-240


Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Toleranz, Variante 240° für Decken- und Wandmontage



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz, potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.




Reichweite

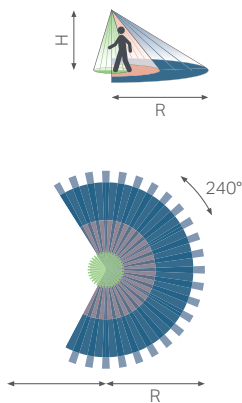

H	R
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

Reichweite von der Neigung abhängig

Masse

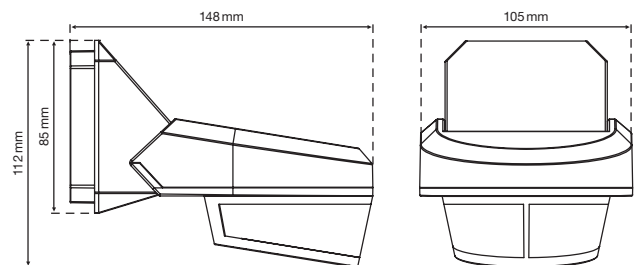


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
		Swiss Garde 4000-240	weiss	26560	535 740 300
		Swiss Garde 4000-240	aluminium	26561	535 740 310
		Swiss Garde 4000-240	schwarz	26562	535 740 320
		Swiss Garde 4000-240	braun	26563	535 740 390

inkl. RC-SG 4000 Handsender





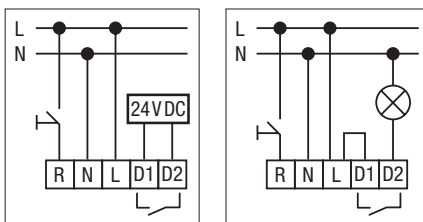


Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2000 W / 8,7 A ohmisch (cos φ 1,0) 1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5) LED 300 W
Montagehöhe	2 bis 5 m
Erfassungsbereich	240°
Reichweite	Bewegung: Radius 16 m, Unterkriechschutz: Radius 2 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON/OFF
Temperaturbereich	-20 bis +50 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 101703	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	weiss	10170	-
	3 505100 101710	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	aluminium	10171	-
	3 505100 101727	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	schwarz	10172	-
	3 505100 101734	Ecksocket zu Swiss Garde 4000	braun	10173	-
 ab Mai 2017	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	3 505100 253150	RC-SG 4000 Handsender (zu Swiss Garde 4000-120/-240/-300)	grau	25315	-
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100