





REICHWEITE

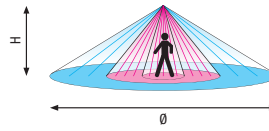

H	Ø*
2 m	20 m
3 m	26 m
4 m	28 m
5 m	30 m
6 m	30 m
7 m	30 m
8 m	30 m

* Maximalwerte

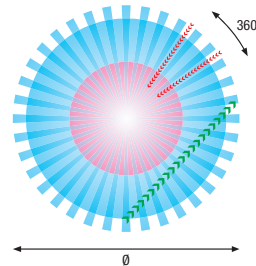

Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 360 Premium AP

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich, IP55 für Innen- und Aussenmontage, 1-Kanal


MERKMALE



- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen, Kellerräume und Treppenhäuser
- Mit IP55 Schutzart auch für Aussenanwendungen geeignet.
- Grosser Anschlussraum für die Montage

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP55, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +55 °C
Masse: Ø 125x75 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen: TÜV Süd, CE

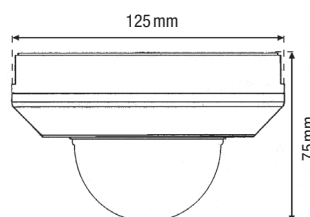

Beschreibung

Swiss Garde 360 Premium AP

Farbe Art.-Nr. E-No

weiss 25050 535 943 805

Produktmatrix siehe Züblin Katalog