



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Spindelmäher

GE-HM 18/38 Li-Solo

Art.-Nr.: 3414200

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825641639

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-HM 18/38 Li-Solo bringt mit 5 präzisionsgeschliffenen Schneidmessern aus hochwertigem Stahl "Golfrasentaugliche" Schnittergebnisse. Angetrieben vom 18 V Power X-Change-Akku bietet er die komplette PXC-Flexibilität: Jeder Akku der PXC-Reihe kann mit jedem PXC-Gerät kombiniert werden. Der Rasenmäher kann auch im manuellen Betrieb genutzt werden. Angetrieben von einer kugelgelagerten Mähspindel nutzt er eine berührungslose, leise und kraftsparende Schneidetechnik. Er verfügt über eine 4-stufige Schnitthöhenverstellung von 14 - 38 mm, rasenschonende Räder und einen 45 l-Grasfangkorb. Der Führungsholm ist ergonomisch und höhenverstellbar. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Berührungslose, leise und kraftsparende Schneidetechnik
- Kugelgelagerte Mähspindel mit 5 hochwertigen Stahlmessern
- Präzisionsgeschliffene Schneidmesser aus hochwertigem Stahl
- Geräuscharm und umweltfreundlich
- "Golfrasentaugliches" Schnittergebnis
- 4-stufige Schnitthöhenverstellung 14-38 mm (14|23|32|38mm)
- Ergonomisch geformter, höhenverstellbarer Führungsholm
- Abnehmbarer 45 Liter Grasfangkorb
- Auch im manuellen Betrieb nutzbar (ohne PXC Batterie)
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Verstellbarer Heckdeflektor (3 Positionen)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)







Technische Daten

- | | |
|----------------------|--|
| - Drehzahl | 890 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 38 cm |
| - Höhenverstellung | 14/23/32/38 mm Einzelrad mit separaten Griffen |
| - Fangsack Kapazität | 45 L |
| - Mähmesser | 5 STK |
| - Raddurchmesser | 216 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 10.49 |
| - Bruttogewicht (kg) | 13.3 |
| - Maße Einzelverpackung | 550 x 458 x 320 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 555 x 460 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 350 735 840 |

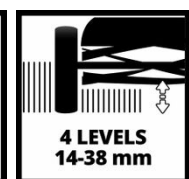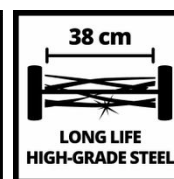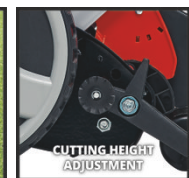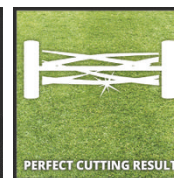

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512098
EAN-Code: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511518
EAN-Code: 4006825651676
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Rasenmähen¹
(m²)

Ein Akku Für alle Fälle	Rasenmähen ¹ (m ²)
1.5 Ah	100
2.0 Ah	150
2.5 Ah	190
3.0 Ah	250
4.0 Ah	300
5.2 Ah	400
6.0 Ah	450

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -