



Einhell

CLASSIC

Elektro-Rasenmäher

GC-EM 1032

Art.-Nr.: 3400257

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646498

Mit dem robusten und wendigen Elektro-Rasenmäher GC-EM 1032 erzielen Hobbygärtner beste Mähergebnisse auf kleineren Gartenflächen. Sein kraftvoller Motor liefert hohes Drehmoment für starken Durchzug bei höherem Bewuchs. Die dreistufige Einzelrad-Schnitt Höhenverstellung ermöglicht eine präzise Einstellung auf die individuellen Anforderungen. Dank des klappbaren Führungsholms lässt sich das Gerät platzsparend aufbewahren.

Ausstattung


- Kraftvoller Motor für optimale Schnittergebnisse
- 3-stufige Einzelrad-Schnitt Höhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm für eine platzsparende Aufbewahrung
- Kabelzugentlastung
- Rasenschonende, großflächige Räder
- 30L Grasfangbox
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 300 m²

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1000 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 3500 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 32 cm |
| - Schnitt Höhenverstellung | 3 Stufen 20-60 mm Einzelrad |
| - Fangboxvolumen | 30 L |
| - Raddurchmesser vorne | 140 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 140 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 8.15 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 10.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 582 x 354 x 264 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 585 x 355 x 265 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 512 1056 1278 |

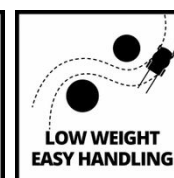

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GC-EM 1032
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405410
EAN-Code: 4006825649307
Einhell Accessory