



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 36/47 S HW Li
(4x4,0Ah)

Art.-Nr.: 3413200

Ident.-Nr.: 21051

EAN-Code: 4006825639506

Der Einhell Akku-Rasenmäher GP-CM 36/47 S HW Li ist ein vielseitiger Helfer im Garten. 3 LEDs zeigen den Füllstand der Power-X-Change-Akkus an, die in allen Geräten der Systemreihe verwendbar sind. Durch die vier im Lieferumfang enthaltenen 4,0Ah Batterien und der double twinpack technology ist ein längeres Mähen ohne lästiges Nachladen möglich. Der Rasenmäher ist für Rasenflächen bis zu 700m² geeignet. Der stufenlos einstellbare Hinterradantrieb erleichtert das Mähen in unwegsamem Gelände. Das Holmkonzept erleichtert das Reinigen, ermöglicht eine platzsparende Lagerung und ist 3-fach höhenverstellbar. Der Highwheeler verfügt über eine Seitenauswurfsfunktion und Deflektorheckauswurf, einen Mulchadapter sowie einen 75l großen Grasfangkorb.

Ausstattung

- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Einhell Vortex Technology Deck
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Einhell Holmkonzept inkl. Reinigungs- und Lagerposition
- 3-fach höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
- Großer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige und 2 Entleergriffen
- Mulchfunktion durch Mulchadapter
- Seitenauswurfsfunktion und Deflektorheckauswurf
- Highwheeler inkl. kugelgelagerten Rädern
- Inkl. Schaber zur Reinigung in der Reinigungsposition
- Längeres Mähen durch zusätzliche Steckplätze (Double Twin Pack)
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulation
- Empfohlen für Rasenflächen bis 700m²
- Lieferung mit 4x 4,0Ah PXC Akku und 2x Twin-Charger




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Akku | 18 V (2x) 4000 mAh Li-Ion |
| - Leerlaufdrehzahl | 3300 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 47 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 6 30-65 mm Zentral |
| - Fangbehältervolumen | 75 L |
| - Raddurchmesser vorne | 200 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 280 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Bruttogewicht (kg) | 39.54 |
| - Produktgewicht (kg) | 31.01 |
| - Maße Einzelverpackung | 900 x 614 x 448 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 39.54 kg |
| - Maße Exportkarton | 910 x 600 x 465 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 105 220 |

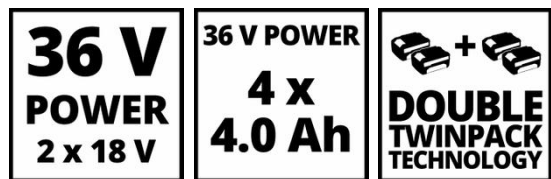

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 36/47 HW
Li
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405455
EAN-Code: 4006825631050



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory





Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Rasenmähen ¹	 Rasenmähen ²
	(m ²)	(m ²)
1.5 Ah	125	250
2.0 Ah	175	350
2.5 Ah	215	430
3.0 Ah	250	500
4.0 Ah	350	700
5.2 Ah	500	1000
6.0 Ah	600	1200
8.0 Ah	700	1400

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Rasen

2) Rasen