

Click-Torque C 3 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm  
Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug



<b>EAN:</b>	4013288218933	<b>Abmessung:</b>	0x0x0 mm
<b>Teilenr:</b>	05075626001	<b>Gewicht:</b>	0 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Click-Torque C 3 Push R/L	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100



- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 1/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant zum Richtungswechsel. 1/2" Vierkantantrieb mit Nussverriegelung.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_rechts-\\_und\\_li](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_li)

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L  
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Für den Rechts- und Linksanzug**

**Genau**

**Einfach und sicher**




Umschalten Durchsteckvierkant



Der Click-Torque Drehmomentschlüssel ist für den Rechts- und Linksanzug geeignet. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant.



Die Präzision liegt bei  $\pm 3\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

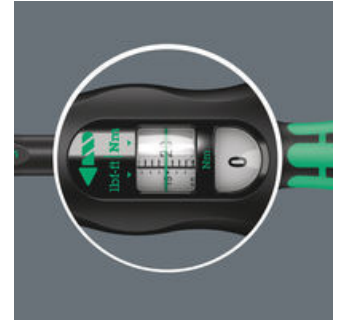

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

**Einfache Einstellung**

**Auslösemechanismus**

**Robuste Modelle**



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.



Sehr robuste Ausführung mit unverlierbarem Durchsteckvierkant. Feinverzahnte Ratschenmechanik, 45 Zähne. Ergonomischer 2-Komponenten Griff.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



inch Nm Nm lbf. ft. mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch

05075626001 <sup>1)</sup>	1/2"	1,0	40-200	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"
---------------------------	------	-----	--------	--------	-----	-----	----	----	------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

1) Lieferbar ab Mai 2021

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_rechts-\\_und\\_l...](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_l...)

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L  
 05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de