

Selbstklebende Temperatur-Folien

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren


Deutliche Indikation durch irreversiblen Farbumschlag
innerhalb von 2 bis 3 Sekunden

Umfasst einen großen Messbereich

Universell einsetzbar

Individueller Eindruck von Firmenlogo möglich

Bei großen Abnahmemengen auch Lieferung auf Rollen
möglich

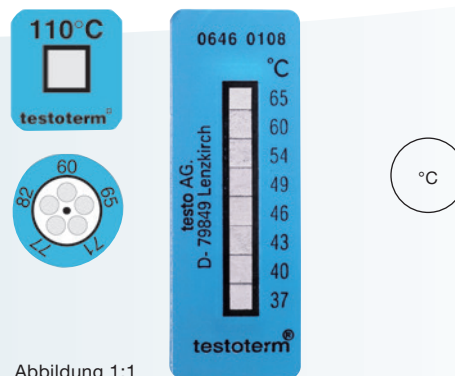

testoterm-Messstreifen und -Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an kleinen Gegenständen.


Zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximaltemperatur eignen sich die ebenfalls selbstklebenden und temperaturbeständigen testoterm-Messpunkte mit wärmeempfindlichen Elementen.

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen sind selbstklebende Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an kleinen Gegenständen.

- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Messstreifen
- 8 Temperaturstufen

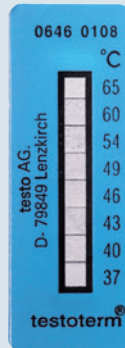

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit	von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes
Betriebstemperatur	entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Lagerfähigkeit	bis +65 °C: max. 4 Monate; restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; max. Lagertemperatur +25 °C. Lagerung im Kühlschrank empfohlen.
L x B	50 x 18 mm oder 39 x 18 mm

Verfügbare Temperaturbereiche

+37 ... +65 °C	Best.-Nr. 0646 0108
+71 ... +110 °C	Best.-Nr. 0646 0916
+116 ... +154 °C	Best.-Nr. 0646 1724
+161 ... +204 °C	Best.-Nr. 0646 2532
+204 ... +260 °C	Best.-Nr. 0646 3341

Rabattstaffel

Anzahl Pack	Preis pro Pack
1 ... 4 Pack	25,00 EUR
5 ... 9 Pack	24,30 EUR
10 ... 19 Pack	23,60 EUR
20 ... 49 Pack	22,80 EUR
50 ... 99 Pack	21,90 EUR
ab 100 Pack	20,80 EUR

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche	Temperaturstufen	Mindestbestellmenge	Lieferzeit	Preis
+29 ... +40 °C	5	100 Pack	7 Wochen	auf Anfrage
+249 ... +280 °C	5	100 Pack	7 Wochen	auf Anfrage
+182 ... +241 °C	9	4 Rollen (à 1.000 testoterm-Messstreifen)	7 Wochen	auf Anfrage

testoterm-Messstreifen auf Rolle

1 Rolle à 1.000 testoterm-Messstreifen

Mindestbestellmenge: 4 Rollen (= 4.000 testoterm-Messstreifen)

Preis auf Anfrage



Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messstreifen der Eindruck des Firmennamen bzw. -Logo möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messstreifen)

Preis auf Anfrage



Hier kann auf Anfrage
Ihr Firmenname/-Logo
stehen

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximaltemperatur.

- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 50 testoterm-Messpunkten
- 1 Temperaturstufe



Allgemeine technische Daten	
Genauigkeit	von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes
Betriebstemperatur	entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Lagerfähigkeit	bis +65 °C: max. 9 Monate; restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; max. Lagertemperatur +25 °C. Lagerung im Kühlschrank empfohlen.

Verfügbare Temperaturbereiche	
+65 °C	Best. Nr. 0646 1065
+71 °C	Best. Nr. 0646 1071
+77 °C	Best. Nr. 0646 1077
+82 °C	Best. Nr. 0646 1082
+110 °C	Best. Nr. 0646 1110
+121 °C	Best. Nr. 0646 1121

Rabattstaffel	
Anzahl Pack	Preis pro Pack
1 ... 4 Pack	22,00 EUR
5 ... 9 Pack	21,20 EUR
10 ... 19 Pack	20,80 EUR
20 ... 49 Pack	20,30 EUR
50 ... 99 Pack	19,40 EUR
ab 100 Pack	18,40 EUR

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche			
Temperaturbereiche	Mindestbestellmenge	Lieferzeit	Preis
+37 °C +60 °C +127 °C +166 °C +249 °C +40 °C +88 °C +132 °C +171 °C +280 °C +43 °C +93 °C +138 °C +177 °C +46 °C +99 °C +143 °C +182 °C +49 °C +104 °C +149 °C +199 °C +54 °C +116 °C +154 °C +204 °C	50 Pack (= 2.500 testoterm-Messpunkte)	7 Wochen	auf Anfrage

testoterm-Messpunkte auf Rolle

1 Rolle á 1.000 testoterm-Messpunkte

Mindestbestellmenge: 6 Rollen (= 6.000 testoterm-Messpunkte)
 Lieferzeit 7 Wochen

Preis auf Anfrage

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messpunkten der Eindruck des Firmennamen bzw. -Logo möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messpunkte)
 Lieferzeit 7 Wochen


Preis auf Anfrage



Hier kann auf Anfrage
 Ihr Firmenname/-Logo
 stehen

testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Mini-Indikatoren

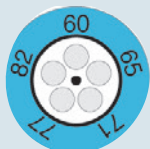

testoterm-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung und -kontrolle. Sie eignen sich besonders für die Temperaturkontrolle an kleinen Gegenständen.

- Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
- Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Mini-Indikatoren
- 5 Temperaturstufen

Verfügbare Temperaturbereiche

+60/+65/+71/+77/+82 °C	Best. Nr. 0646 0072
+88/+93/+99/+104/+110 °C	Best. Nr. 0646 0073
+116/+121/+127/+132/+138 °C	Best. Nr. 0646 0074
+143/+149/+154/+160/+166 °C	Best. Nr. 0646 0075
+171/+177/+182/+188/+193 °C	Best. Nr. 0646 0076
+199/+204/+210/+216/+224 °C	Best. Nr. 0646 0077

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche	Mindestbestellmenge	Lieferzeit	Preis
+40/+43/+46/+49/+54 °C +232/+241/+249/+254/+260 °C	100 Pack (= 1.000 testoterm-Mini-Indikatoren)	7 Wochen	auf Anfrage

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit	von +43 °C bis +154 °C: $\pm 1,5$ °C; ab +160 °C: $\pm 1\% \pm 1$ °C des jeweiligen Temperaturwertes
Betriebstemperatur	entsprechend den jeweiligen Messbereichen
Lagerfähigkeit	bis +65 °C: max. 9 Monate; restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; max. Lagertemperatur +25 °C. Lagerung im Kühlschrank empfohlen.
Durchmesser	15 mm

Rabattstaffel

Anzahl Pack	Preis pro Pack
1 ... 4 Pack	29,00 EUR
5 ... 9 Pack	28,20 EUR
10 ... 19 Pack	27,30 EUR
20 ... 49 Pack	26,30 EUR
50 ... 99 Pack	25,20 EUR
ab 100 Pack	23,90 EUR

0980 9421 15/cw/1/02.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
 Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.
 Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



Testo SE & Co. KGaA
 Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
 Telefon +49 7653 681-700
 Telefax +49 7653 681-701
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
 Klima-Hotline: 07653-681-610
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
 Software-Hotline: 07653-681-630