


LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE XL

weiß

EAN 4007841 065232

Art.-Nr. 065232

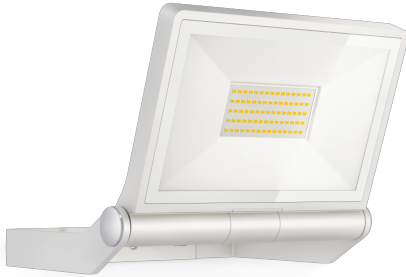

LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



IP44



Panel 180° vertical



indoor/outdoor
light



energy saving



CE

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Strahlkraft im ganz großen Stil. Der XLED ONE XL mit einer Leistung von 42,6 W power mit warmweißen 3000 K und 4200 lm. Der 180° vertikal schwenkbare Wand- und Deckenstrahler ist mit hochwertigen und besonders langlebigen LEDs ausgerüstet, die gut 30 Jahre lang mitmachen – ohne Wenn und Aber. Schutzklasse IP44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	193 x 259 x 215 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	42,6 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	4200 lm
Gesamtprodukt Effizienz	99 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Montageort	Wand, Decke
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841065232

LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE XL

weiß

EAN 4007841 065232

Art.-Nr. 065232



Maßzeichnung

