

**XLED ONE XL S**

anthrazit

EAN 4007841 065263

Art.-Nr. 065263



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
180°

max. 12 m



IP44

Sensor 180°  
vertical

Panel 180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor  
light**Funktionsbeschreibung**

Mächtige Ausstrahlung. Wirksamer Schutz. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE XL Sensor ist um 180° vertikal schwenkbar und erleuchtet seine Umgebung mit taghellem Licht. In Zahlen: 3000 K und 4200 lm bei einer Leistung von 42,6 W. Mit Infrarot-Sensor, 180° Erfassungswinkel, 12 m Reichweite, Dämmerungseinstellung (2-2000 Lux) sowie Zeiteinstellung (8 s bis 35 min). Schutzklasse IP44.

**Technische Daten**

|                              |                          |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 222 x 259 x 215 mm       | segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot          | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Leistung                     | 42,6 W                   | Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 4200 lm                  | Reichweite Tangential        | r = 12 m (226 m <sup>2</sup> ) |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 99 lm/W                  | Dämmerungsschalter           | Ja                             |
| Farbtemperatur               | 3000 K                   | Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                    |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                    | Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                  |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                    | Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System   | Schutzart                    | IP44                           |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar   | Schutzklasse                 | I                              |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                | Umgebungstemperatur          | -20 – 40 °C                    |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std              | Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium                      |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                   | Herstellergarantie           | 3 Jahre                        |
| Socket                       | Ohne                     | Einstellungen via            | Potis                          |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control   | Variante                     | anthrazit                      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       | VPE1, EAN                    | 4007841065263                  |
| Erfassungswinkel             | 180 °                    |                              |                                |

Sensor-LED-Strahler

# XLED ONE XL S


anthrazit

EAN 4007841 065263

Art.-Nr. 065263



## Sensorerfassungsbereich

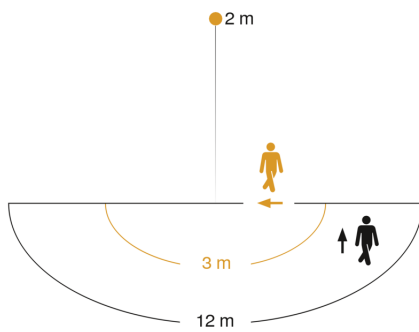

Mögliche Montagehöhe: –

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

