



# C8C

## Schwenk-/Neige Outdoor Kamera

### Alles im Blick

Bei dieser WLAN-Schwenk-/Neigekamera für den Außenbereich trifft exquisites Design auf umfassende Funktionalität. Dank der 360°-Abdeckung in Verbindung mit Nachtsicht in Farbe und praktischer Active Defense-Funktion, erfasst die C8C deutlich mehr Details und gewährleistet Ihnen maximale Sicherheit für den Außenbereich.

**FHD** 1080p



Motorisierte Schwenk- /  
Neige-Funktion für 360°-  
Grad Abdeckung



KI-basierte  
Personenerkennung



Nachtsicht  
in Farbe



Active Defense



Staub- und wasserges-  
chützt gemäß IP65



Audio-Empfang



Unterstützt  
2,4-GHz-WLAN

**H.265**

H.265-  
Videotechnik



Unterstützt Speicherung  
auf microSD-Karte  
(bis zu 256 GB)



EZVIZ-CloudPlay-  
Speicher




## Alles im Detail erkennen.

Die C8C liefert gestochen scharfe Bilder und Videos in Full-HD mit 1080p.



## Mit 360°-Rundumblick


Die C8C Überwachungskamera schützt Ihren Außenbereich ohne einen toten Winkel. Bei einer horizontalen Drehung von 352° und einer vertikalen Neigung von 95° verschafft Ihnen die C8C einen kompletten Rundumblick. Mit der EZVIZ-App können Sie einfach und schnell jederzeit von jedem Ort auf die Aufnahmen zugreifen.

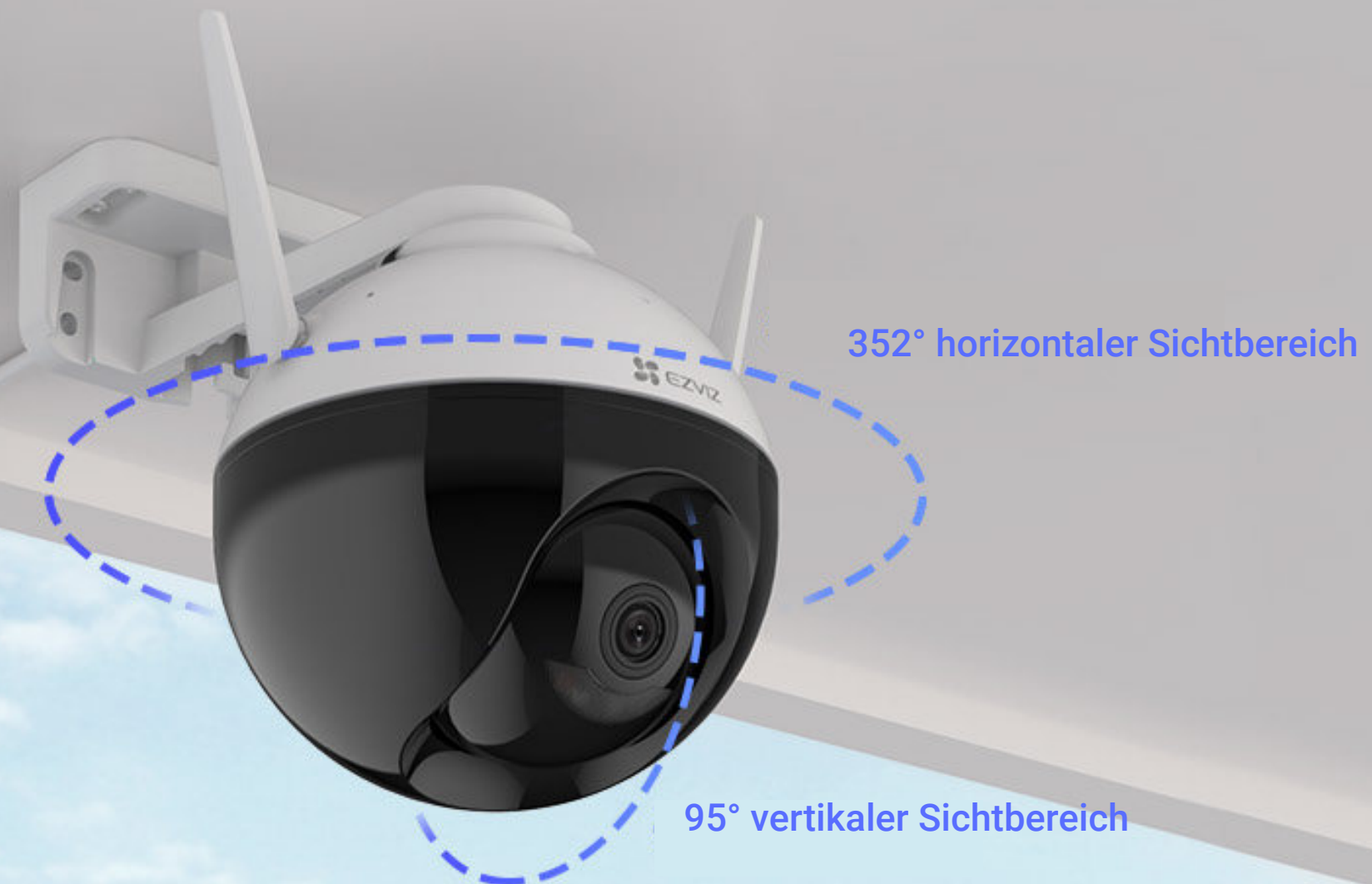

## KI-basierte Personenerkennung.

---

Intelligenter denn je! Die einfache Bewegungserkennung wurde weiterentwickelt und dank integriertem KI-Algorithmus erkennt die C8C die Bewegung menschlicher Körperformen auf intelligente Weise in Echtzeit. Wenn Personen Ihren benutzerdefinierten Erkennungsbereich betreten, werden Sie sofort alarmiert.

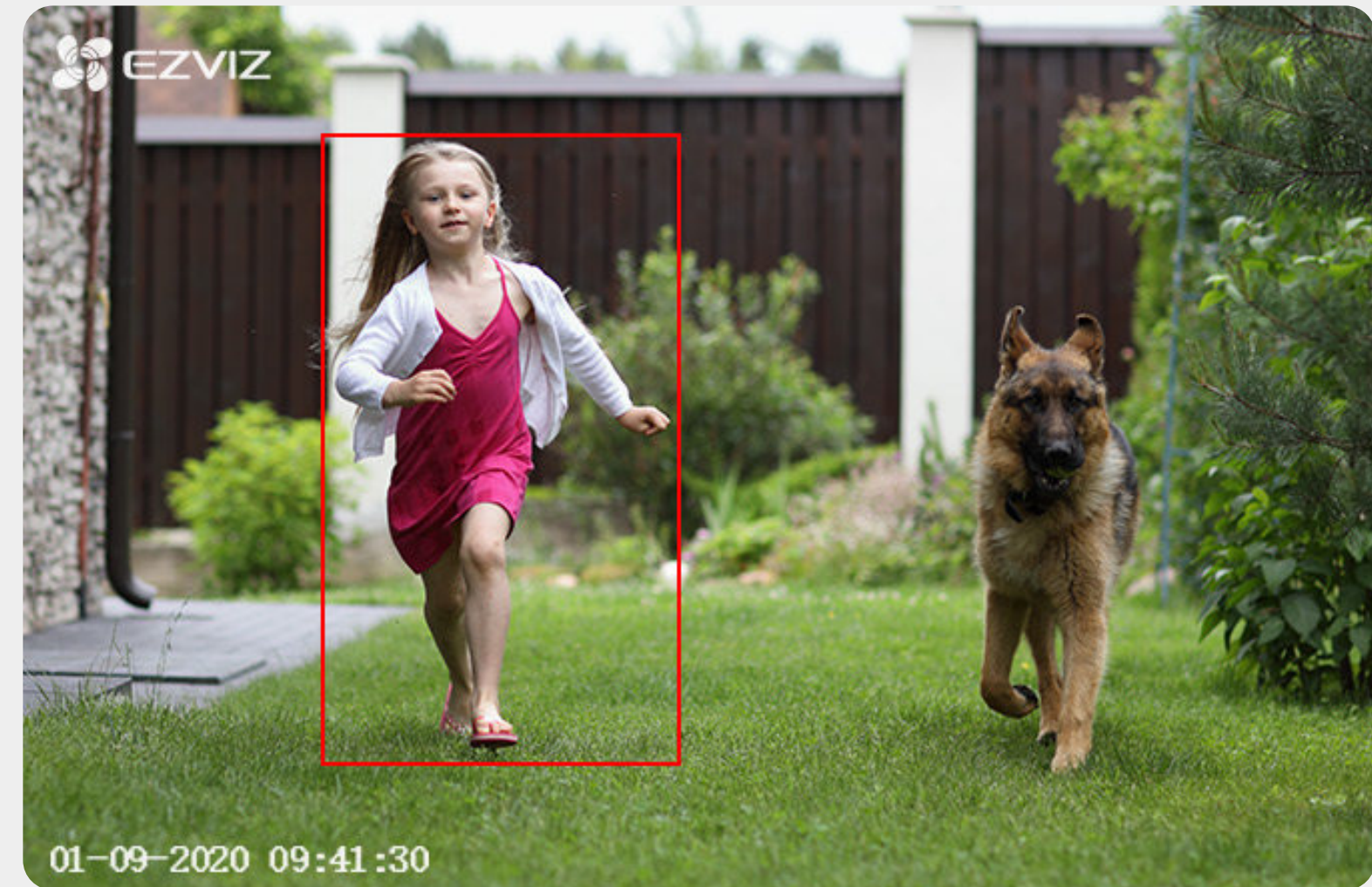

## Stroboskoplicht für erweiterten Schutz.

---

Die Kamera ist mit zwei Scheinwerfern für den aktiven Schutz ausgestattet. Sie können die Beleuchtung entweder manuell über die App einschalten oder so konfigurieren, dass sie bei der Erkennung von vorbeigehenden Personen automatisch eingeschaltet wird.



# Drei Nachtsicht-Modi für optimalen Schutz in der Dunkelheit

---



## 01 Nachtsicht in Farbe

Dank zweier integrierter Strahler und professionellen optischen Linsen, erstrahlt die Nachtsicht auch bei Dunkelheit in lebendigen Farben mit allen Details.



## 02 Schwarzweiß-Nachtsicht.

Wenn Sie keine zusätzliche Beleuchtung benötigen, schalten Sie die Kamera einfach über die EZVIZ-App auf den gewöhnlichen Infrarot-Nachtsicht-Modus mit einer Sichtweite von bis zu 30 Meter in schwarz/weiß um.



## 03 Smart night vision.

In diesem Modus wechselt die C8C automatisch von der Schwarzweiß-Nachtsicht zur Farb-Nachtsicht mit aktivierten Scheinwerfern, sobald Bewegung von menschlichen Körpern erkannt wurde.

## Elegantes und robustes Design.

---

Sperrige und unschöne Kameras sind Vergangenheit. Die C8C kommt modern und dezent im runden Design daher.

Darüber hinaus hält die Outdoor-Kamera wirklich jedem Wetter stand - egal ob Sonne, Regen, Wind oder Schnee.




## Hören, was vor sich geht.

---

Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung nimmt klare und deutliche Audio-Aufnahmen auf. Nun können Sie unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort sehen und hören, was in Ihrem Garten vor sich geht.




# Verschiedene Anwendungsbereiche

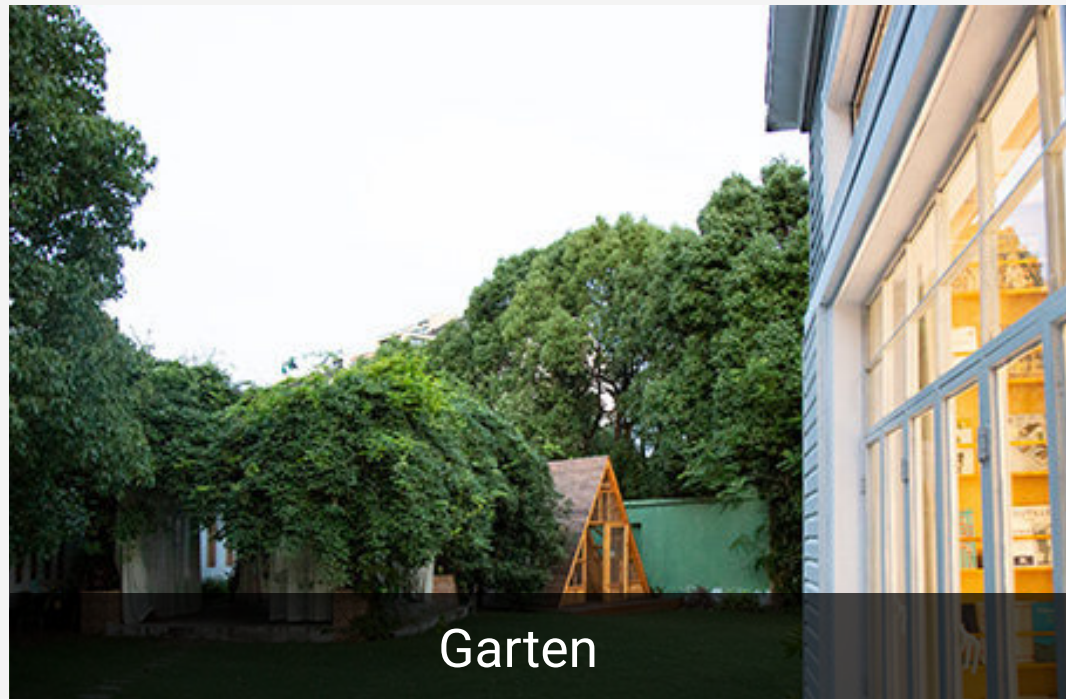

## H.265-Videotechnik.

Die Kamera verfügt über hochentwickelte H.265-Videokomprimierungstechnologie und erreicht eine bessere Videoqualität mit nur der Hälfte der Bandbreite und dem halben Speicherplatz gegenüber dem vorherigen H.264-Videokomprimierungsstandard.

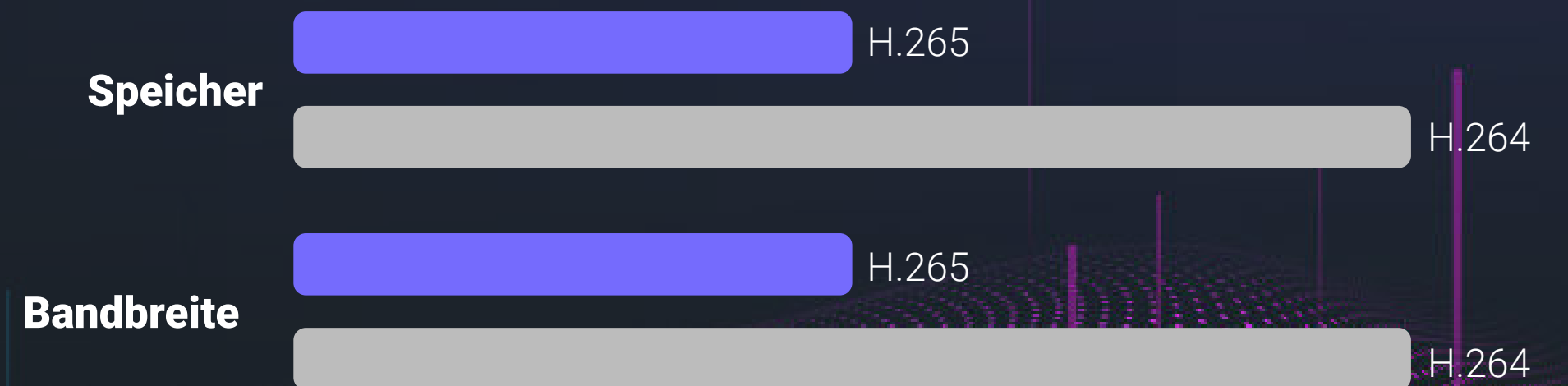

# Modell-Parameter Model CS-C8C (1080P)

## Kamera

Bildsensor	1/2,7-Zoll-CMOS mit progressivem Scan
Verschlusszeit	Selbstanpassender Verschluss
Objektiv	4 mm bei F1,6, Betrachtungswinkel: 87° (horizontal), 105° (diagonal) 6 mm bei F1.6, Blickwinkel: 55° (horizontal), 66° (diagonal)
Schwenk-/Neigewinkel	Schwenkung: 352°, Neigen: 95°
Minimale Ausleuchtung	0,5 Lux bei (F1.6, AGC AN), 0 Lux mit IR
Objektivanschluss	M12
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D DNR
WDR	Digitaler WDR
BLC	Unterstützt
Nachtsicht in Schwarz und Weiß	30 m / 100 ft.

## Video und Audio

Max. Auflösung	1920 × 1080
Bildfrequenz	Max. 30 Bilder/s; Selbstanpassung während der Netzwerkübertragung
Videokompression	Smart H.265/H.264
H.265 Type	Main Profile
Video-Bitrate	Ultra-HD, HD, Standard. Adaptive Bitrate.
Audio-Bitrate	Selbstanpassend
Max. Bitrate	2 Mbps

## Netzwerk

WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanalbandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
Protokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Schnittstellenprotokoll	Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll
Kabelgebundenes Netzwerk	RJ45 × 1 (adaptiver 10 M/100 M-Ethernet-Anschluss)

## Speicher

Lokaler Speicher	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
Cloudspeicher	EZVIZ-Cloud-Speicher

## Funktion

Intelligenter Alarm	KI-Personenerkennung
Angepasster Alarmbereich	Unterstützt
Audio	Mikrofon unterstützt
Allgemeine Funktion	Anti-Flicker-Funktion, Dual-Stream, Heart-Beat, Passwortschutz, Wasserzeichen

# Modell-Parameter Model CS-C8C (1080P)

## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-30 °C - 60 °C, Feuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
IP-Schutzgrad	IP65
Spannungsversorgung	DC 12V / 1A
Stromverbrauch	MAX. 6 W
Abmessungen	158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)
Verpackungsabmessungen	197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)
Gewicht	885 g (31.22 oz)
Nettogewicht	510 g (17.99 oz)




## Lieferumfang:

- C8C-Kamera
- Netzteil mit 1,5 m Kabel
- Schraubensatz
- Wasserdichsatz
- Bohrschablone
- Gesetzliche Informationen
- Kurzanleitung

## Zertifizierungen:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>