


Code Connect

720320

Vernetzte Videotürsprechanlage mit integrierter Tastatur und 7-Zoll-Glasmonitor

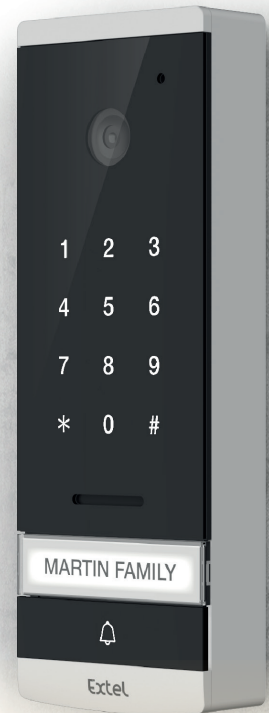

2-DRAHT-INSTALLATION



INTEGRIERTE TASTATUR



WEITERER BLICKWINKEL



BILDAUFZEICHNUNGSFUNKTION



7-ZOLL-BILDSCHIRM



SMART VERNETZT



NACHTSICHT



EXTEL TV



+ Produkt

FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG IHRER INNENRÄUME.

Die Haustürsprechanlage der Videotürsprechanlage Extel Code Connect kann je nach den Gegebenheiten Ihres Wohnhauses in Aufputz- oder Unterputz-Montage installiert werden. Die Videotürsprechanlage Extel Code Connect ist mit Touch-Tasten sowie einem ultraflachen 7-Zoll-Farbbildschirm ausgestattet, was sie zu einem besonders bedienungsfreundlichen Produkt macht. Sie ist per 2-Leiter-Technik mit der Türsprechanlage verbunden und wird in Ihrem Alltag unverzichtbar werden. Dank der Touch-Codetastatur können Sie die Öffnung eines Tors oder eines Torantriebs bedienen.

BLEIBEN SIE ÜBER IHR SMARTPHONE MIT IHREM ZUHAUSE IN VERBINDUNG


- Smart vernetzt mit der App Extel Connect
- Öffnung des elektrischen Türöffners und des Torantriebs über die App mittels biometrischer Kontrolle
- Benachrichtigung aufs Telefon und Besucheraufzeichnung

SETZEN SIE AUF SICHERHEIT, WÄHLEN SIE EXTEL, DEN SPEZIALISTEN FÜR IHRE ZUGÄNGE

- Kontrolle Ihrer Zugänge über integrierte Codetastatur
- Aufzeichnung von Besuchern in Ihrer Abwesenheit
- HD-Kamera für eine bessere Erkennung von Eindringlingen
- Farbnahtsicht für optimalen Schutz
- Door-Check-Funktion für die Überwachung Ihrer Zugänge, wann immer Sie wollen

BENUTZERFREUNDLICH UND KINDERLEICHT ZU INSTALLIEREN


- Polarity-Protect-Funktion für einen sicheren Anschluss
- Montage mittels 2-Draht-Technik sorgt für Kompatibilität bei Sanierungen
- Großer 7-Zoll-Monitor mit Touch-Tasten für optimalen Bedienkomfort

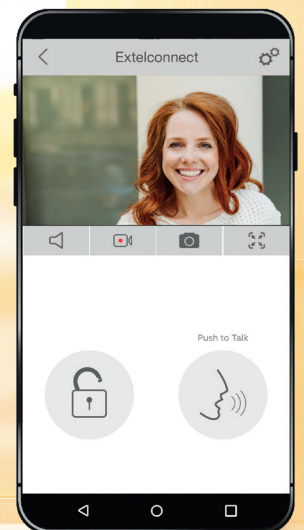

Technische Merkmale

Verkabelung	2-Draht
maximaler Abstand	Türsprechanlage/Kamera – Bildschirm: 100m
Steuerung	Türöffner UND Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 1296 x 732 Pixel Foto-Speicher: max. 100 Befestigung: Wand WLAN 2,4 GHz/5 GHz IEEE 8111b/g/n/ac
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 700TVL Blickwinkel: H 100°/V 48° Objektiv: Festobjektiv Nachtsicht: Weißlicht-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,1 A max.; Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max.
Einstellung	Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel + Farbe
Ausführung	Monitor: Schwarz mit Glasoberfläche Türsprechanlage: schwarz mit Glasoberfläche
Elektrische Eigenschaften	24V - 1,5A
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Verwendung	Monitor: innen, Türsprechanlage: außen (IP54)
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 14,9cm (H) x 19,7cm (B) x 1,8cm(T) Abmessungen Türsprechanlage: 20,2 cm (H) x 7 cm (B) x 2,8 (T) Gewicht: 800 g
Merkmale Set	Abmessungen: 21 cm (H) x 31,5 cm (B) 9,7 cm (T) Gewicht: 1 kg

Inhalt des Sets

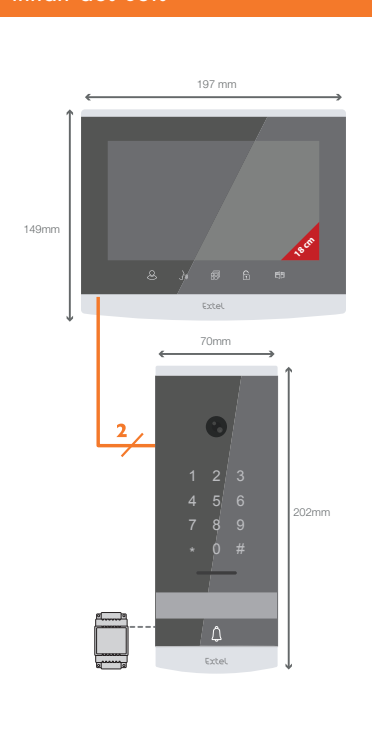




Inhalt des Sets:

- 1 Monitor
- 1 Türsprechanlage mit Code
- 1 Gehäuse zur Aufputz-Montage
- Schrauben und Dübel
- 1 modulare Stromversorgung



Entdecken Sie unsere Produkte auf:

www.cfi-extel.com

Folgen Sie uns auf   



0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

720320

