

## 19" SMART-TV - 6 in 1 - Gerät


mit integriertem SMART-TV & DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 und CI+ Slot



DVB-T2  
mit HD  
(H.265 HEVC)

Widescreen

- Open Android Betriebssystem
- vorinstallierter APP Store  
alle bekannten Apps downloadbar  
z.B. Video -Streaming -Dienste,  
Musik-Streaming -Dienste, Social Media,  
Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirm Spiegelung  
(Telefon zu Gerät) vorinstalliert

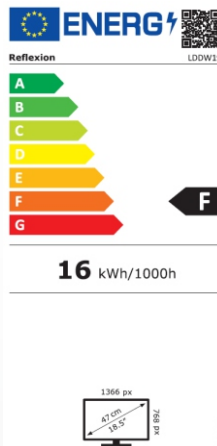

DVB S2 SATELLITE	DVB S SATELLITE
DVB C CABLE	DVD VIDEO
DVB T2 TERRESTRIAL	
LED	PVR
USB UNIVERSAL SERIAL BUS	
HD ready	HD TV
HDMI	
CI+	EPG elektr. Programmführer
Kabel Tuner	HD + Kompatibel
	AC/DC 12V OR 24V
	Hotel Mode

### Leistungsübersicht

- 19" (47 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät mit
- SMART TV & DVD-Player, DVB-C, DVB-T2 HD und DVB-S2
  - HD ready-Auflösung (1366 x 768), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
  - Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m<sup>2</sup>
  - Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten
  - OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 60 Hz, 2x HDMI Anschluss
  - WLAN/ RJ45 / 2x USB / Coax / AV / CI+ Slot / Kopfhörerausgang
  - Wiedergabe (über USB) von MPEG-1/2/4, BMP, JPG, MP3, WMA
  - Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12V-Adapter & aktive DVB-T Antenne
  - Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/240 Volt

EAN 4260035678940 / VPE 1

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Art des Displays	LED Display (Pixel Class 1)
Bildschirmgröße / Bildseitenverhältnis	18,5 Zoll / 16:9
Auflösung	1366 x 768 (HD ready)
Helligkeit / Kontrastverhältnis	200 cd/m <sup>2</sup> / 3000:1
Reaktionszeit / Bildwiederholungsrate	5 ms / 60 Hz
Farben	16.7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel	178° (horizontal) / 178° (vertikal)

## TV FUNKTION

Video Farbsystem / TV Standard	PAL/Secam / BG, DK, I, L/L
Kanäle (ATV / DVB-T /-C/-S/S2)	100 / 1000 (T+C) / 5000 (S)
Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten

## ANSCHLÜSSE / TECHNISCHE DATEN

USB / HDMI / CI+ Slot	2 / 2 / 1
COAX Ausgang	1
AV	1
Kopfhörer Ausgang	1
RF (DVB-T2/T/C) / DVB-S Antennen	1 / 1
OSD Sprache	Deutsch / Englisch / Französisch / usw.
Audio Ausgang	2 x 3 Watt RMS
Spannungsversorgung	DC 12V, 3A / 24V, 1,5A
max. Leistungsaufnahme	36 W
Leistungsaufnahme kWh/1000h	16 kWh
Spitzenluminanzverhältnis in %	75 %
Leistungsaufnahme Standby	<0,5 W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	<0,0 mg / Nein
VESA	100 x 100

## GEWICHTE / ABMESSUNGEN

Abmessungen mit Standfuß	436 x 170 x 312 mm (B x T x H)
Abmessungen ohne Standfuß	436 x 46 x 258 mm (B x T x H)
Gewicht (nur Gerät)	2,34 kg
Kartonmaße	480 x 115 x 335 mm (B x T x H)
Gewicht inkl. OVP und Zubehör	3,7 kg

**Hinweis: Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.**