


40" LED-TV - 5 in 1 - Gerät

mit integriertem DVD-PLAYER, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD & Analog Kabel

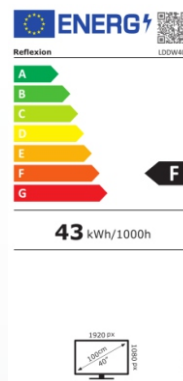

Leistungsübersicht

40" (100 cm) LED-Fernsehgerät mit

- DVD-Player, DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- Full HD Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 4.000:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 9.5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 240 cd/m²
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1.000 Seiten
- OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 50~60 Hz, 3x HDMI & 5V Antennenanschluss
- USB / SCART / VGA / PC Audio in / YPBPR / AV / COAXIAL Ausgang / CI+ / Kopfhörerausgang
- Wiedergabe von DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, Mp3, JPEG, VCD
- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12V-Adapter & aktiver DVB-T-Antenne
- Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/24/230 Volt

VPE 1

EAN 4260035678681

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Art des Displays	LCD/TFT mit LED-Beleuchtung (Pixel Class 1)
Bildschirmgröße / Bildseitenverhältnis	40 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Helligkeit / Kontrastverhältnis	240 cd/m ² / 4.000:1
Reaktionszeit / Bildwiederholungsrate	9.5 ms / 50~60 Hz
Farben	16.7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel	178° (horizontal) / 178° (vertikal)

TV FUNKTION

Video Farbsystem / TV Standard	PAL/SECAM / BG, DK, I, L/L
Kanäle (ATV / DVB-T /-C/-S/S2)	100 / 1000 (T+C) / 5000 (S/S2)
Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten

ANSCHLÜSSE / TECHNISCHE DATEN

USB / HDMI / SCART / VGA / CI+ Slot	2 / 3 / 1 / 1 / 1
PC AUDIO IN / COAXIAL Ausgang	1 / 1
YPBPR / AV (jeweils per Adapterkabel)	1 / 1
Kopfhörer Ausgang	1
TV1 (DVB-S2) / TV2 (DVB-T/-C)	1 / 1 (5V)
OSD Sprache	Deutsch / Englisch / Französisch / usw.
Audio Ausgang	2 x 8 Watt RMS
Spannungsversorgung	DC 12/24V 7A/3.5A
max. Leistungsaufnahme	75 W
Leistungsaufnahme kWh/1000h	43 kWh
Spitzenluminanzverhältnis in %	<75 %
Leistungsaufnahme Standby	0,5 W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0 mg / nein
VESA	200 x 200

GEWICHTE / ABMESSUNGEN

Abmessungen mit Standfuß	907,99 x 257,38 x 571,26 mm (B x T x H)
Abmessungen ohne Standfuß	907,99 x 81,41 x 528,23mm (B x T x H)
Gewicht (nur Gerät)	8,00 kg
Kartonmaße	1015 x 140 x 635 mm (B x T x H)
Gewicht inkl. OVP und Zubehör	10,5 kg

Hinweis: Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.