



# Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.crosstools.de</b>	<b>Solarpanel</b> <b>SOLARBOX 120</b>	<b>68060</b>	<b>24 Monate</b>	
		4011458680603		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	
55,5	23,5	41,5	3	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	
53,5	6,5	40,5	5,6 / 6	

<b>Solarpanel</b> <b>SOLARBOX 120</b>	<b>Menge / Palette:</b>	
	<b>Menge / LKW:</b>	

**Kurzbeschreibung:**


- Nachhaltiger und grüner Strom durch Sonnenenergie
- Für eine autarke Stromversorgung
- Hohe Qualität der Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von > 22 %
- Perfekt kompatibel mit TRAVELBOX
- Extrem langlebig dank regenabweisender PET und ETFE-Schicht
- Mit 5 Meter Solarkabel, USB und integrierter Wandhalterung

**Technische Daten:**

Typ Solarmodul	4 x 30 Watt
Art Solarmodul	Monokristallin
Max. Leistung Pmax	120 Watt
Max. Spannung	18 V DC
Max. Stromstärke	6,65 A
Leerlaufspannung	23 V DC
USB 2.0	max. 10,5 Watt
USB -C	max. 45 Watt
Maße gefaltet	520 x 370 x 55 mm
Maße ungefaltet	1660 x 520 x 35 mm

**Lieferumfang:**

1x DC Anschlusskabel mit DC Stecker

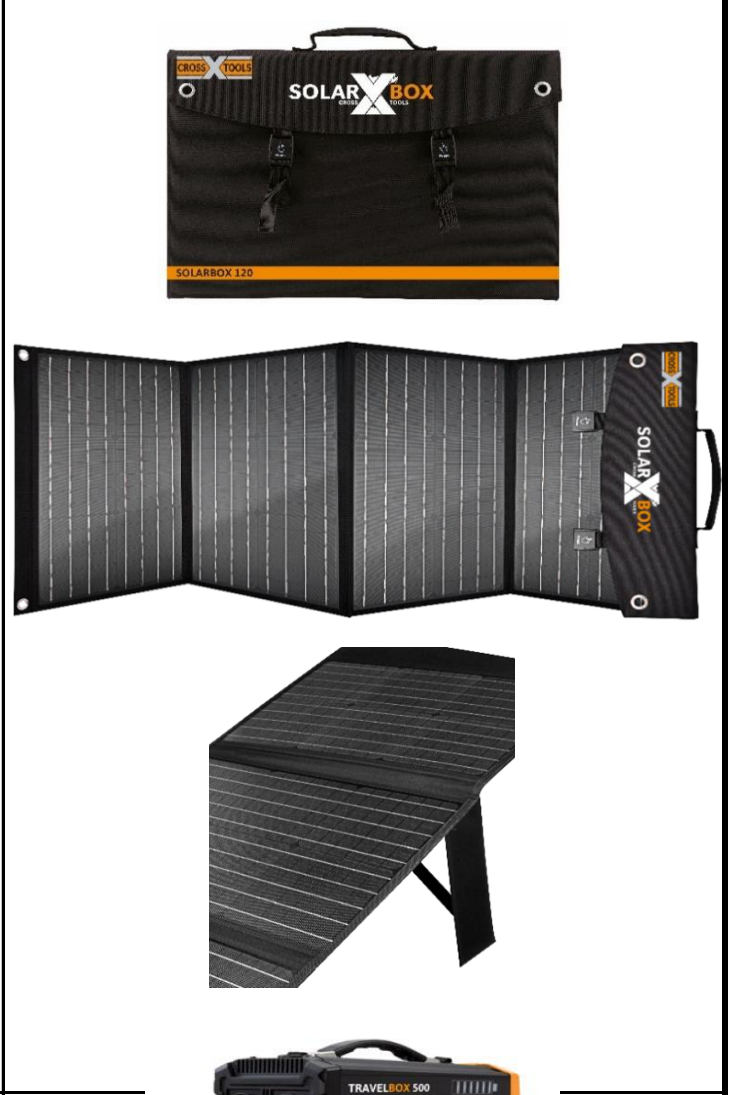

**Prüfzeichen:**