

androidtv



NETFLIX



Mit diesem Fernseher können Sie mit über 150 nationalen und internationalen Kanälen, davon 56 in HD, kostenlos in die Welt von tivusat einsteigen. Kein Abonnement erforderlich, nur tivusat-zertifiziertes CAM einfügen und die Smartcard aktivieren. Sie werden mehr, besser, problemlos und von sehr hoher Qualität sehen.



Kaufen oder leihen Sie die neuesten Filme und Shows, bevor sie auf DVD erscheinen - und all Ihre alten Favoriten. Egal, ob Sie Android oder iOS verwenden, sehen Sie sie auf Ihrem Fernseher, Telefon oder Tablet an - auch wenn Sie offline sind.



Google Play ist Ihre ungebundene Unterhaltung. Es vereint all die Unterhaltung, die Sie lieben, und hilft Ihnen, sie jederzeit und überall auf neue Weise zu entdecken.



Mit HD Bildqualität entdecken Sie auch kleine Details für ein unglaublich lebensnahes Sehvergnügen.



Erleben Sie eine Audioqualität, die Sie normalerweise nur im Kino finden. Genießen Sie dank Dolby Audio™ authentisch klingende Dialoge und hören Sie mehr von dem, was auf dem Bildschirm passiert.



Entdecken Sie die Netflix-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um schnell von einem Abenteuer zum nächsten zu springen.



Stillen Sie Ihren Appetit nach hochqualitativem Home Entertainment. Genießen Sie Filme, TV Shows und preisgekrönte Prime Originals.



22kWh/1000



22kWh/1000


HÖHEPUNKTE

- ⊗ Android TV
- ⊗ Google Assistant
- ⊗ Chromecast Built in
- ⊗ Google Play Store
- ⊗ 3x HDMI, 2x USB
- ⊗ Internal WLAN & Bluetooth

VERBINDUNG



GRÖßE

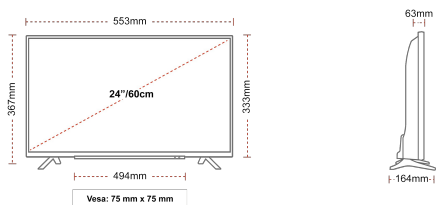

ANZEIGE

Größe (cm & Zoll)	24" / 60cm
Paneltyp	Kanten-LED (ELED)
Auflösung	HD Ready (1366 x 768)
Helligkeit	220

TON

Dolby Audio™	Ja
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x2.5W
Lautsprechertyp	Abfeuern
Interner Subwoofer	Nein
Sound-Modusarten	Musik, Film, Sprache, Klassik, Flat, Benutzer
DTS	Nein
Equalizer	5 band
Onkyo	Nein

ZUBEHÖR

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	Ja
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein

VIDEO

Wide Color Gamut	Nein
HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Nein
TRU Flow	Nein
TRU Resolution	Nein
TRU Micro Dimming	Nein

TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG

HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
UHD über Satellit	Nein
Dualer Tuner	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	1000+1000

ANSCHLÜSSE

CI+	Ja
HDMI™	3 HDMI
USB	2 USB
Komponente (YPbPr) in	über VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Scart	Nein
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja
Antenneneingang	Ja
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja

SMART-TV-FUNKTIONEN

HBBTV ver 2.0.2	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Nein
Smart Portal	Nein
Toshiba TV Smart Center	Ja
Webbrowser	Nein
Netflix	Ja
YouTube™	Ja
Bluetooth	Ja
Bildschirm spiegeln (Miracast)	Nein
Prime Video	Ja
Google Assistant	Google Assistant
Amazon Alexa	Nein

MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	625 x 110 x 460
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	553 x 164 x 367
Abmessungen ohne Ständer (mm)	553 x 63 x 333
Bruttogewicht (kg)	6
Eigengewicht (kg)	3
VESA (Wandhalterung) BxH	75mm x 75mm
Schraubengröße	M4M4

LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	Nein