

Dolby Audio



NETFLIX



prime video



Damit Sie auf HDR-Inhalte zugreifen können, unterstützen unsere Fernseher nicht nur das Standard-HDR-Videoformat HDR10, sondern auch Hybrid Log Gamma oder HLG. Diese Kompatibilität mit HLG macht unsere Modelle zukunftssicher, so dass Sie zukünftige HDR-Sendungen empfangen können.

## androidtv

Technologie, die perfekt in deine Welt passt. Entdecke eine überragende Unterhaltungswelt von Filmen, Shows und Spielen. Dank Google Voice Assistant erhältst du die Antworten auf deine Fragen direkt auf dem großen Bildschirm. Mit Chromecast können Inhalte wie Filme, Shows und Fotos einfach abgespielt werden.



Verwenden Sie Ihre Stimme, um nach Sendungen zu suchen, Ihren Fernseher zu steuern, Ihren Tag zu planen und vieles mehr. Fragen Sie einfach Google.



Streamen Sie die Unterhaltung, die Sie lieben, von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher.



**F**  
22kWh/1000

**F**  
**HDR**  
22kWh/1000


**HÖHEPUNKTE**

- ⊕ Android TV
- ⊕ Google Assistant
- ⊕ Chromecast Built in
- ⊕ Google Play Store
- ⊕ 3x HDMI, 2x USB
- ⊕ Internal WLAN & Bluetooth

**VERBINDUNG**



**GRÖßE**

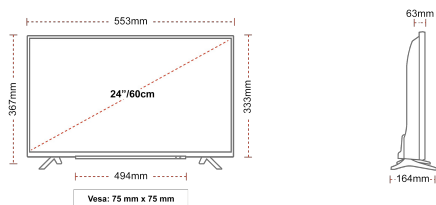

**ANZEIGE**

Größe (cm & Zoll)	24" / 60cm
Paneltyp	Kanten-LED (ELED)
Auflösung	HD Ready (1366 x 768)
Helligkeit	220

**TON**

Dolby Audio™	Ja
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x2.5W
Lautsprechertyp	Abfeuern
Interner Subwoofer	Nein
Sound-Modusarten	Musik, Film, Sprache, Klassik, Flat, Benutzer
DTS	Nein
Equalizer	5 band
Onkyo	Nein

**ZUBEHÖR**

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	Ja
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein

**VIDEO**

Wide Color Gamut	Nein
HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Nein
TRU Flow	Nein
TRU Resolution	Nein
TRU Micro Dimming	Nein

**TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG**

HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
UHD über Satellit	Nein
Dualer Tuner	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	1000+1000

**ANSCHLÜSSE**

CI+	Ja
HDMI™	3 HDMI
USB	2 USB
Komponente (YPbPr) in	über VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Scart	Nein
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja
Antenneneingang	Ja
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja

**SMART-TV-FUNKTIONEN**

HBBTV ver 2.0.2	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Nein
Smart Portal	Nein
Toshiba TV Smart Center	Ja
Webbrowser	Nein
Netflix	Ja
YouTube™	Ja
Bluetooth	Ja
Bildschirm spiegeln (Miracast)	Nein
Prime Video	Ja
Google Assistant	Google Assistant
Amazon Alexa	Nein

**MECHANISCH**

Abmessungen mit Verpackung (mm)	625 x 110 x 460
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	553 x 164 x 367
Abmessungen ohne Ständer (mm)	553 x 63 x 333
Bruttogewicht (kg)	6
Eigengewicht (kg)	3
VESA (Wandhalterung) BxH	75mm x 75mm
Schraubengröße	M4M4

**LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE**

Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	Nein