



Fettssystem-FB-WA (17 008)
50-kg-BE-Ø 335-385 mm-4 m-HS

Artikel-Nr.: 18 766 051
EAN: 4103810187667
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Fettanschluss Fettpistole: Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
Anwendung: 50-kg-BE - Ø 335-385 mm - 4 m
Fettentleerung: 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter



Spezifikation

- Pneumatik-Fettpumpe 50:1 (18 713 051)
- Wagen (17 008)
- Staubdeckel (17 198)
- Behälterbefestigung (17 199)
- Fettfolgekolben (17 380)
- Hochdruck-Fettpistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Hochdruckschlauch, 4 m (18 024)
- Stecknippel (20 062)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

Besondere Merkmale

- 99 % Fettentleerung - 1 % Restfett im Behälter
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- Garantie Pneumatikpumpe 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)



Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1010 x 480 x 550
Gewicht (kg): 23
Verpackungseinheit: 1,0





18 713 051




17 008



17 198



17 199

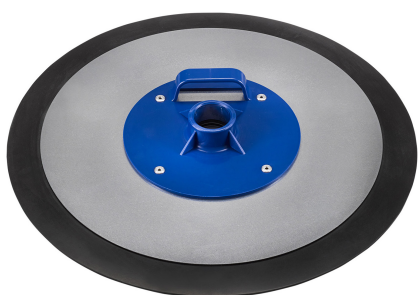

17 380



18 104



18 082



18 024



20 062