

HAILO G60

Das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.


DIE KEY-FEATURES

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium



WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²

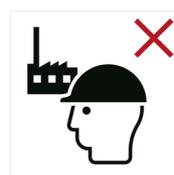

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Freistehend verwendbar		✓
Arbeitsplattform		✓
Treppenverstellung		✓
Leiterelemente auch einzeln verwendbar		✓
Fahrbar		✓
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 166 cm, B = 60 cm, C = 35 cm
Höhe Plattform		233 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		433 cm
Treppenverstellung max.		24 cm - 28 cm
Gewicht		31,0 kg
Belastbarkeit		150 kg/m ²