


**24 L SUPER SILENT
DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR**

Der HC25Si von scheppach ist gleichzeitig leise und leistungsstark. Als Silent Kompressor erleichtert er die Arbeit in mehrfacher Hinsicht – zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel und damit rasche Arbeitsfortschritte, ganz ohne Lärmbelastung. Der leistungsstarke 1100 W Motor füllt den 24 L Kessel mit einer Ansaugleistung von 230 l/min innerhalb kürzester Zeit.

- Besonders leiser Kompressor mit 1100 W Elektromotor
- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser für einen einfachen Transport
- Ansaugleistung 230 l/min
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für rutschfestes Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang

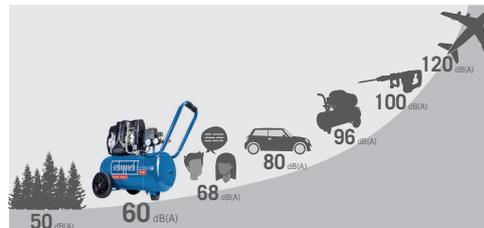

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	550 x 240 x 565 mm
Kesselgröße	24 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	230 l/min
Schalleistungspegel (LpA)	ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1100 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	21 / 23 kg
Abmessung Verpackung	565 x 250 x 570 mm
Artikelnummer	5906140901
EAN	4046664114314
20 Container	360 Stück
40 Container	736 Stück
40 HQ Container	816 Stück