


**50 L SUPER SILENT  
DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR**

Mit seinem 50 L Kessel, 1500 W Motor und 8 bar Arbeitsdruck ist der HC51Si von **scheppach** auch größeren Anforderungen gewachsen. Dank 2 Schnellkupplungen mit jeweils einem eigenen Manometer erfolgt der Werkzeugwechsel besonders schnell – rasche Arbeitsfortschritte ohne Lärmbelästigung, denn der HC51Si ist ein Silent Kompressor.

- Leiser Kompressor mit 1500 W Elektromotor
- Kesselgröße 50 L mit einer Ansaugleistung von 300 l/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für sicheres Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser und Handgriff für einfachen Transport

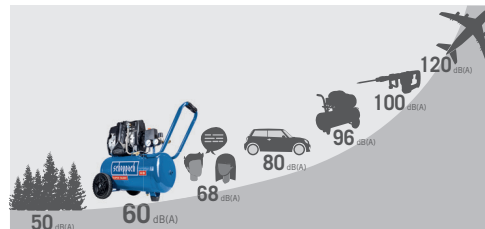

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	730 x 300 x 620 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	300 l/min
Schalldruckpegel (LpA)	ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	28 / 30 kg
Abmessung Verpackung	740 x 330 x 650 mm
Artikelnummer	5906141901
EAN	4046664123422
20 Container	165 Stück
40 Container	330 Stück
40 HQ Container	440 Stück