

Samsung One Body Soundbar HW-A430



EAN 8806092216600
HW-A430/ZG

Kerneigenschaften:


- 2.1-Kanal (mit 3 integrierten Lautsprechern)
- Dolby Digital 2.0 und DTS 2.0-Unterstützung
- Ausgangsleistung (RMS): 300 W bzw. 270 W
- Bluetooth®

Besondere Eigenschaften:

- Virtueller Surround Sound
- Kraftvoller Bass
- Bass Boost Mode
- One Remote Control
- Surround Sound erweiterbar



Verfügbar ab: Ende März | UVP: 229 €

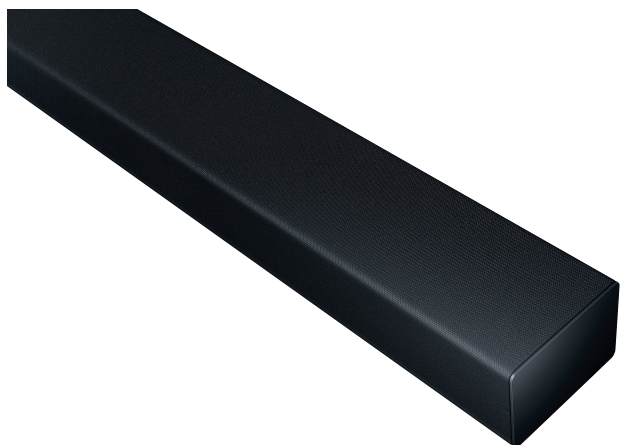

SAMSUNG

Allgemeine Informationen

- Kanäle: 2.1-Kanal
- Ausgangsleistung gesamt (RMS): 270W
- Integrierte Lautsprecher: 3
- Subwoofer Leistung: 190W
- Subwoofer Typ: Wireless
- Farbe: Graphitschwarz

Audio-Funktionen

- Surround Ready: Kompatibel mit SWA-9100S
- Spiele-Modus: Game Mode
- Auto AV Synchronisierung
- Sound-Modi: Surround Sound Expansion, Standard, Bass Boost
- DTS Digital Surround: DTS 2ch

Unterstützte Wiedergabeformate

- MP3
- WMA
- AAC
- OGG
- FLAC
- WAV
- AIFF

Konnektivität

- One Control
- USB Musik Wiedergabe
- Sprachassistenten: Bixby integriert
- Bluetooth
- Bluetooth Codec: SBC
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth Power On
- Auto Power Link
- PCM (Pulscode modulation) (LPCM)
- Digitaler Audioeingang (optisch): 2ch

Abmessungen (B x H x T)

- Maße Produkt:
860 x 54 x 74 mm
- Maße Subwoofer:
181,5 x 343 x 272 mm
- Maße Verpackung:
932 x 431 x 228 mm
- Lademenge (20ft) als Referenz:
300
- Lademenge (40ft H) als Referenz:
880

Gewicht

- Gewicht Produkt: 5,8 kg
- Gewicht Subwoofer: 4,3 kg
- Gewicht inkl. Verpackung: 7,8 kg

Energieverbrauch

- Max. Energieverbrauch Soundbar (Standby): 0,5 W
- Max. Energieverbrauch Subwoofer (Standby): 0,5 W
- Energieverbrauch (in Betrieb): 25 W
- Energieverbrauch Sub Woofer (in Betrieb): 40 W

Lieferumfang (Zubehör)

- Fernbedienung inkl. Batterien
- Optisches Kabel
- Wandhalterung

Weiteres

- Wandmontage möglich
- Disclaimer: *Technische Änderungen vorbehalten