

1503E

Artikel Nr.: 1503E

Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf für 1500BSF Pneumatikschneider



Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.










source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem pneumatische Seitenschneider 1500 sind leicht und präzise. Dank einer Auswahl verschiedener Schneidköpfe sind sie äußerst vielseitig einsetzbar. Die Schneider eignen sich zum Schneiden von konventionellen Bauteilen, weichen Metallen oder kleinen Kunststoffteilen. Die Schneidköpfe lassen sich leicht austauschen.

DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

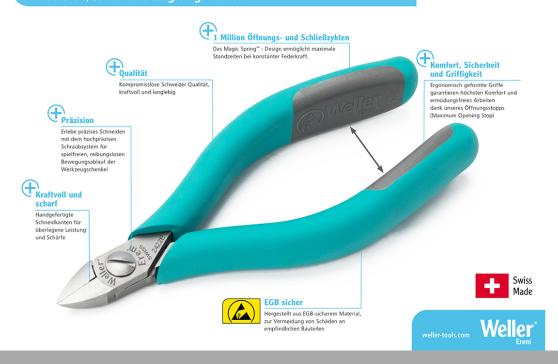













Länge mm	69.6
Länge der Schneiden mm	11
Kopfbreite mm	10.5
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	20
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	
Gewicht in oz	1.199
Länge der Schneiden Inch	0.433
Kopfbreite Inch	0.413
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.787
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	1
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	1.6
Länge Inch	2.740
Gewicht in g	34
Anwendungen Erem	Mikroelektronik