

# 2411PD

Artikel Nr.: 2411PD

Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen, feinen, abgerundeten und innen geriffelten Backen für sicheres Halten



Zangen für Fein- und Standardelektronik



Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher



Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort



[source images](#)

## Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.


Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRC hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

### Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0  
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	2412E	Semi Flush	
	2422E	Flush	
	2432E	Super Full Flush	
	2477E	Flush	
	2403E	Flush	
	2404E	Flush	
	2482E	Flush	
	2475E	Flush	
	2470E	Flush	
	2476TX2	Flush / Carbide	

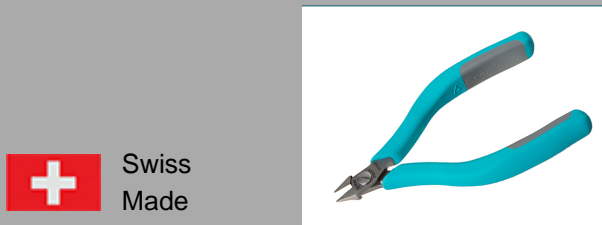



**Technical Data**

Länge mm	150
Backenlänge in mm	33.2
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Breite der Spitzen in mm	1
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	1.2
Länge Inch	5.291
Backenlänge in Inch	1.307
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Breite der Spitzen in Inch	0.039
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.047
ESD sicher	---
Anwendungen Erem	---
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	79.1
Gewicht in oz	2.790