

2443P

Artikel Nr.: 2443P

Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen



 
Zangen für Fein- und Standardelektronik



Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher



Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort



source images



Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Weller Erem™ Zangen gewährleisten einen präzisen und sicheren Griff. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- und Biegeanwendung, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Die Weller Erem Zangen sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

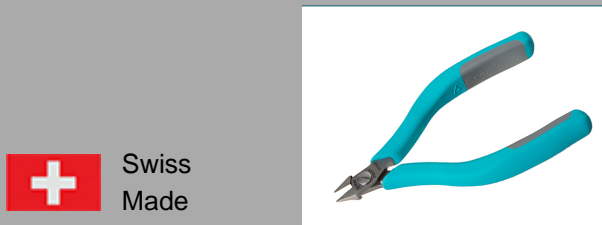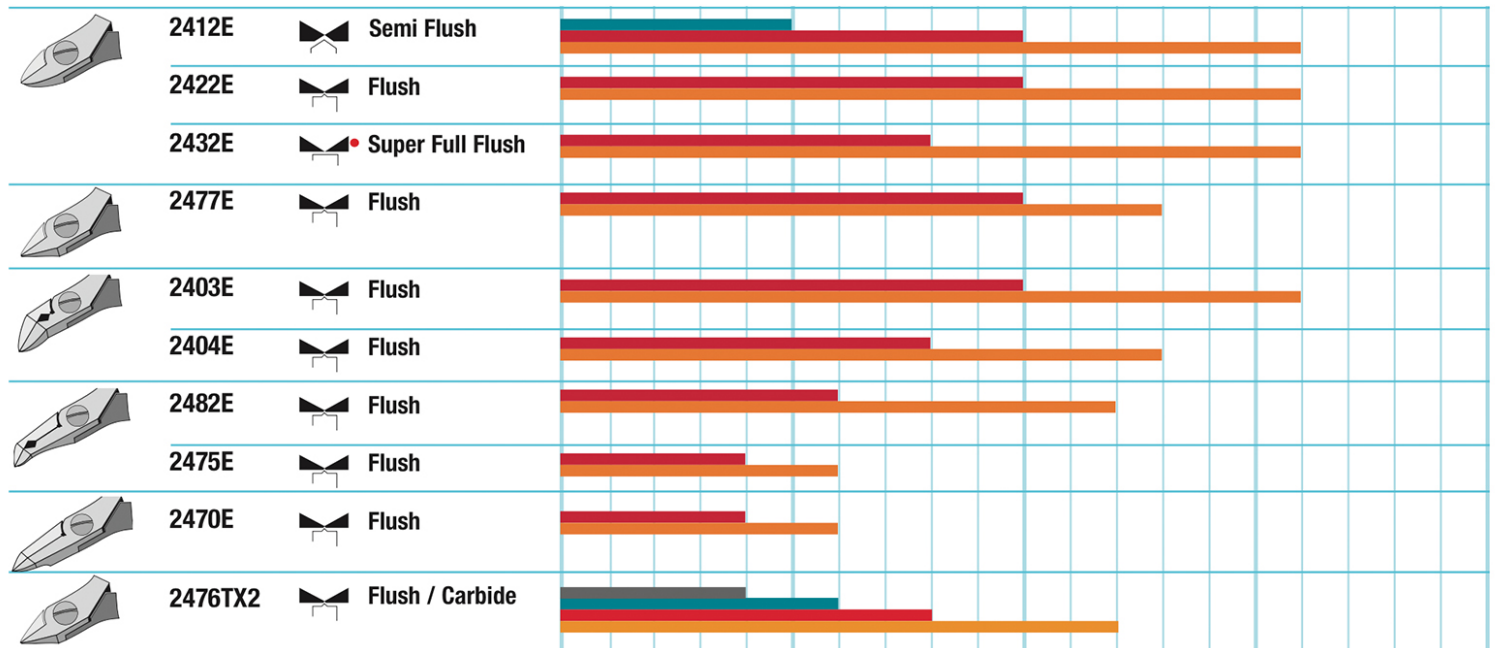



Technical Data

Länge mm	146
Backenlänge in mm	30.3
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Breite der Spitzen in mm	0.8
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	1.6
Länge Inch	5.748
Backenlänge in Inch	1.319
Kopfbreite Inch	0.43
Kopfdicke Inch	0.24
Breite der Spitzen in Inch	0.031
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.063
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	---
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	76
Gewicht in oz	2.681