

2470E

Artikel Nr.: 2470E

 
Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf



Dieser Kopf eignet sich für horizontale und senkrechte Schnitte.



Die langen Spitzen ermöglichen Schneidaufgaben an schwer zugänglichen Stellen.



source images


Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRC hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

Series 2400 MagicSense

mm	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Inch	.0001	.003	.007	.011	.015	.019	.023	.027	.031	.035	.039	.043	.047	.051	.055	.059	.062	.066	.070	.074	.078

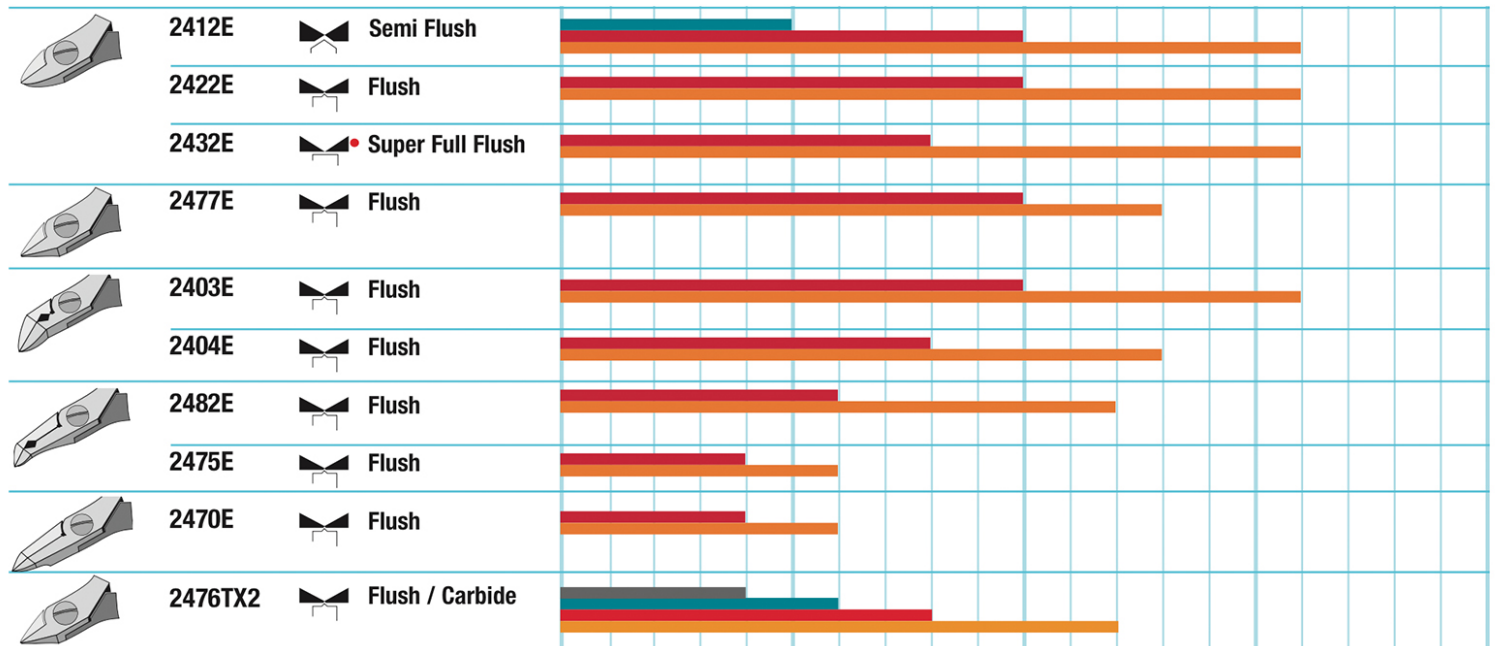



Technical Data

Länge mm	140
Länge der Schneiden mm	5
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	30
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	---
Gewicht in oz	2.698
Länge der Schneiden Inch	0.157
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	1.181
ESD sicher	on
Schnitt	Ohne Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 0,4
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 0,6
Länge Inch	5.512
Gewicht in g	76.5
Anwendungen Erem	---