



# 612NW

Artikel Nr.: 612NW

Seitenschneider - ovaler Kopf



Standard-Kopfform



Für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen



Seitenschneider, ovaler Kopf, wie 612N, mit optionaler Sicherheitsvorrichtung "Drahtfänger".




[source images](#)

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 600 Micro ist ein Sortiment kleinster Präzisionsschneider mit einer Vielzahl von Kopfformen für den Zugang in schwer zugänglichen Bereichen. Diese Mikroschneider eignen sich für SMD und Leitungen (670EP, 670EPF). Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRC gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

		Type	Type of Cut	Cutting Capacity
<b>Series 600 Micro &amp; 2600</b>				mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	612N	Semi Flush		0,5
	2612N			0,8
	622N	Flush		0,8
				2622N
622TX	Flush / Carbide		0,4	
632N	Super Full Flush		0,7	
			2632N	1,3
622NA	Flush		1,0	
	622NB	Flush		0,6
	2622NB			0,8
	676E	Flush		0,8
	776E	Super Full Flush		0,6
	632NCF	Super Full Flush		only for soft materials: silicone, rubber...
	670E	Flush		0,8
	670EP	Flush		0,4
	670EPF	Flush		for micro pitches under 0,5 mm

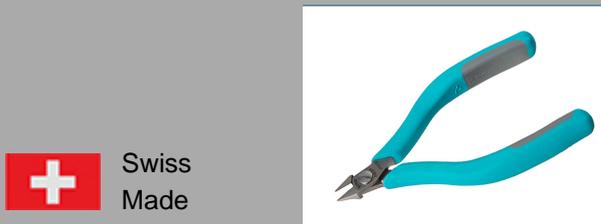



**Technical Data**

Länge mm	110
Länge der Schneiden mm	10
Kopfbreite mm	9
Kopfdicke mm	6
Kopflänge mm	17
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	Ø 0,5
Gewicht in oz	1.834
Länge der Schneiden Inch	0.394
Kopfbreite Inch	0.354
Kopfdicke Inch	0.236
Kopflänge Inch	0.669
ESD sicher	on
Schnitt	Mit Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 0,8
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,3
Länge Inch	4.331
Gewicht in g	52
Anwendungen Erem	Mikroelektronik