


## Dashcam mit Assistenzsystemen TX-167

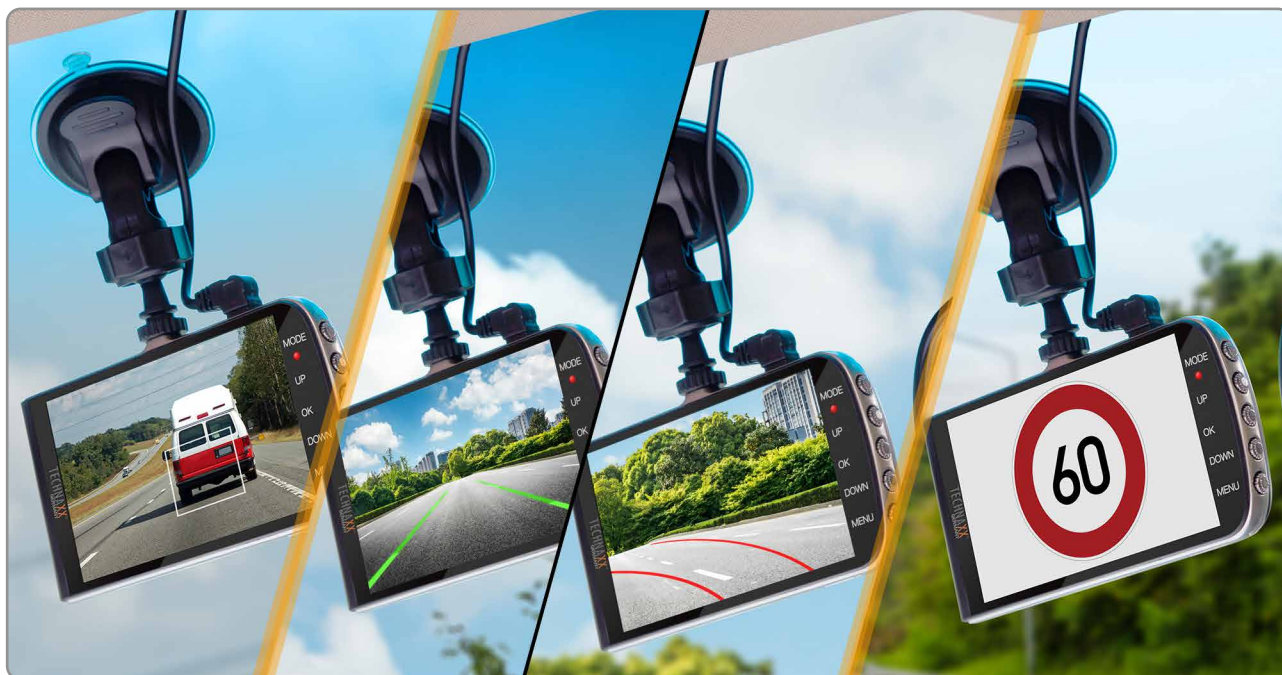

Abstandswarnung



Spurhalteassistent



Geschwindigkeitsschild-Erkennung



Full HD Video-Auflösung



Weitwinkel



4" Bildschirm



Schleifenaufzeichnung



G-Sensor



MicroSD Speicherplatz

- Erkennt Geschwindigkeitsschilder bis zu 160km/h
- Abstandswarnung
- Spurhalteassistent
- Videoaufnahme in Endlosschleife
- G-Sensor für Dateischutz
- Großer 4" LCD-Bildschirm
- Medienwiedergabe
- Tonaufzeichnungen mit Mikrofon
- Sprachausgabe in verschiedenen Sprachen

### Technische Spezifikationen:

- Betriebsarten: DVR / Foto / Wiedergabe
- Bildschirmgröße / Auflösung: 10cm (4") / 800 x 480px
- Videoauflösung: 1920 x 1080px (FHD) / 30fps
- Bildauflösung: Max. 2992 x 1696px (5MP)
- Video/Bildspeicherformat: .TS / .JPG
- Stromversorgung: DC12V (Zigarettenanzünder)
- Arbeitsspannung: DC5V
- Unterstützte MicroSD-Karten: 8-128GB; Klasse 10
- Linsenwinkel: 110° horizontal, 60° vertikal, 130° Weitwinkel
- Betriebstemperatur: -10 °C – 60 °C
- Länge des Netzkabels: 3,5m
- Sprachen: DE, EN, FR, ES, IT, PL, CZ, NL
- Abmessungen / Gewicht: 11,6 (L) x 6,4 (B) x 3,4cm (H) / 150g

### Verpackungsinhalt:

TX-167 Dashcam, Fenstersaugnapf, 12V-Netzkabel, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4926

