


Schellenklemme

## KSK NH 2

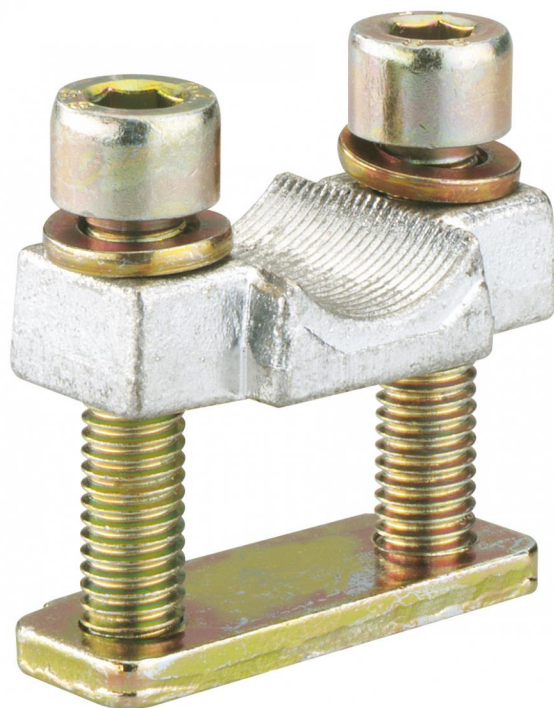

### KSK NH 2

Schellenklemme

Artikelnummer: 07672201

Schellenklemmen für NH-Sicherungsunterteil, für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, für Kupferleiter, für lamelliertes Flachkupfer

**Schellenanschluss für Cu-Leiter 1 x 25 - 2402, lam. Flachkupfer 10 x 16 x 0,8 mm, Set = 3 Stück**

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Polzahl:                     | 1                   |
| Bemessungsanschlussvermögen: | 240 mm <sup>2</sup> |
| Klemmstellen je Pol:         | 1                   |
| Abisolierlänge:              | 23 mm               |
| Bemessungsstrom:             | 400 Ampere          |

### Materialeigenschaften

|                    |      |
|--------------------|------|
| Industriequalität: | nein |
|--------------------|------|

### mechanische Eigenschaften

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzugsdrehmoment: | 23 Nm |
|-------------------|-------|