


Auslassdose

# HW 040

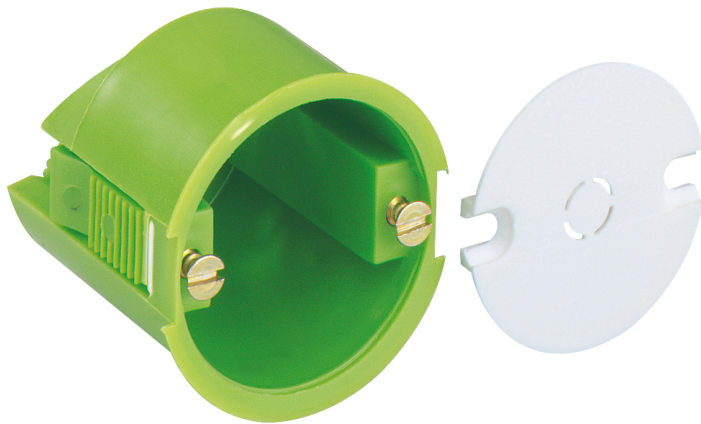

## HW 040

### Auslassdose

Artikelnummer: 92404001

Maße: 35 x 35 x 40 mm

Hohlwand-Auslassdose, flammwidrig, für Leuchtenauslässe nach VDE 0100, für Plattenstärken 1 - 30 mm, Schraubabstand 27 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel

**Bohrloch Ø 35 mm, 40 mm tief**

IP30

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30

### Abmessungen

Breite:	35 mm
Länge:	35 mm
Höhe:	40 mm

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)