


## Abzweigkasten

# HWK 2

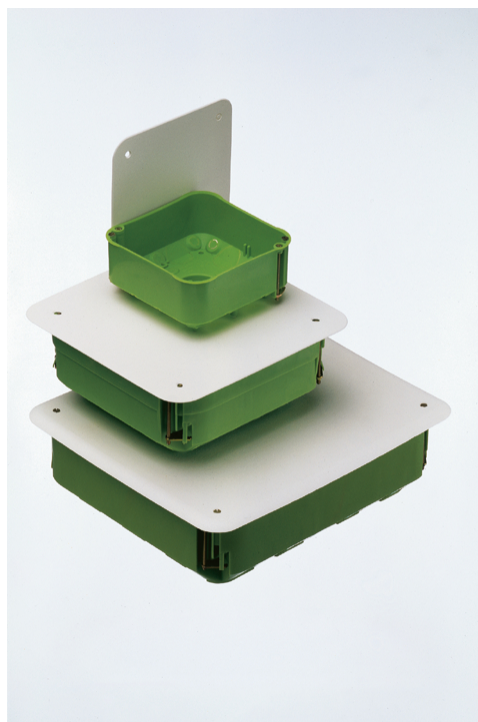

## HWK 2

### Abzweigkasten

Artikelnummer: 92800201

Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7 - 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel

**165 x 165 x 72 mm, mit Bohrschablone für 68 mm Bohrlöcher**

IP30

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen