


NH-Reiterlasttrennergehäuse  
**GST 4116-250**

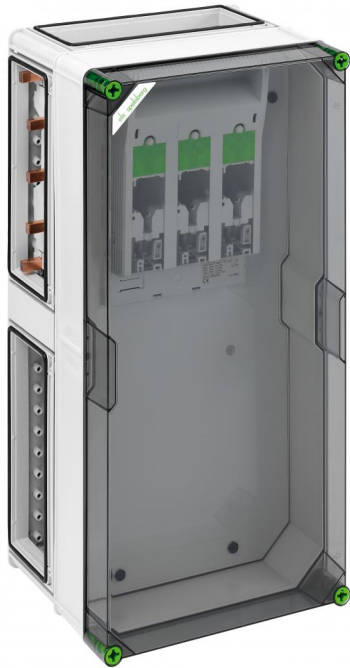

**GST 4116-250**

**NH-Reiterlasttrennergehäuse**

**INDIVIDUALISIERBAR**

Artikelnummer: 04611601  
 Maße: 320 x 640 x 254 mm

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-Klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

**auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel**



**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Schutzart UL:	3R
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	250 Ampere

**Abmessungen**

Breite:	320 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	254 mm

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

**Materialeigenschaften**

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

**mechanische Eigenschaften**

Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Schellenklemme](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismenklemme](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Rahmenklemme f. NH1-Trenner](#)