


NEOZED®-Reitersicherungsgeh.

## GSN 4210-250

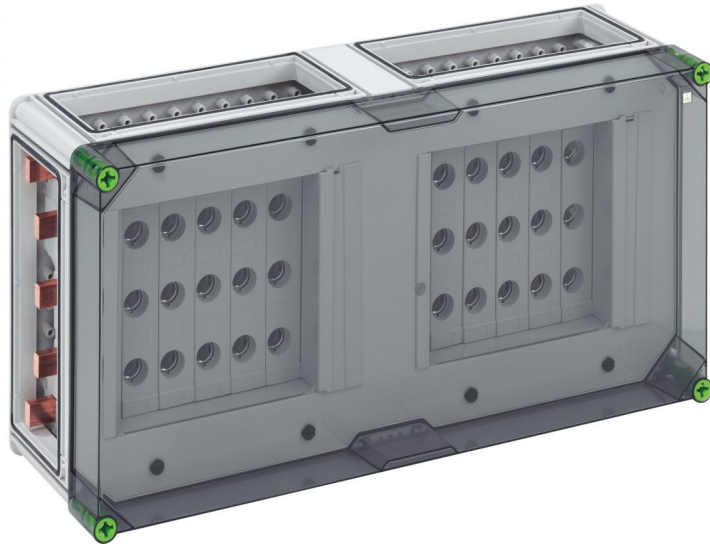

### GSN 4210-250

NEOZED®-Reitersicherungsgeh.

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 05541001

Maße: 640 x 320 x 179 mm

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -, 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

auf Sammelschienen-system 250 A, mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Schutzart UL:                  | 3R         |
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V      |
| Schutzart:                     | IP65       |
| Schutzklasse:                  | II         |
| Bemessungsstrom:               | 250 Ampere |

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 640 mm |
| Länge:  | 320 mm |
| Höhe:   | 179 mm |

### Materialeigenschaften

|                            |    |
|----------------------------|----|
| für Außeneinsatz geeignet: | ja |
|----------------------------|----|

## Materialeigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | V2     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 750 °C |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Industriequalität:                      | ja     |

## mechanische Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar:                     | ja     |
| Schlagfestigkeit:              | IK08   |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                     |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                      |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |

## Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)

[07901901 - SK 18 - Reitersicherung](#)