


Automatengehäuse

GTA 116-t

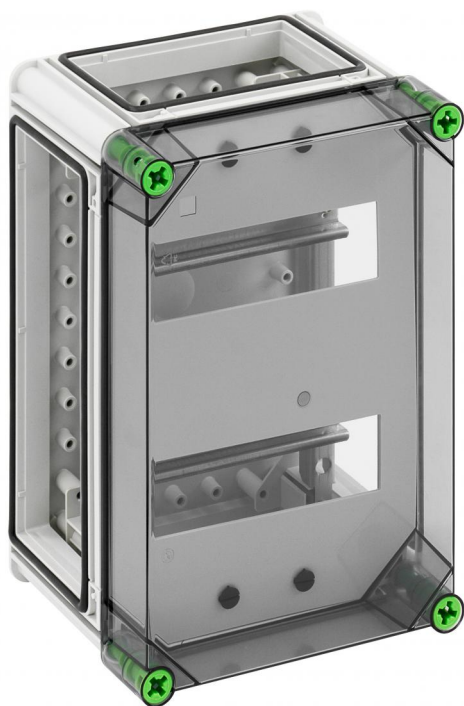

GTA 116-t

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01511601
Maße: 220 x 320 x 179 mm

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 2-reihig,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x
Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
mit N-Klemme:	nein
mit PE-Klemme:	nein
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	8
Anzahl Reihen:	2
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl Teilungseinheiten:	16
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

Farben

Farbe Oberteil:	transparent
-----------------	-------------

Abmessungen

Breite:	220 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Flanschvariante:	ja
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)