


Sammelschienengehäuse

GSi 454-Q

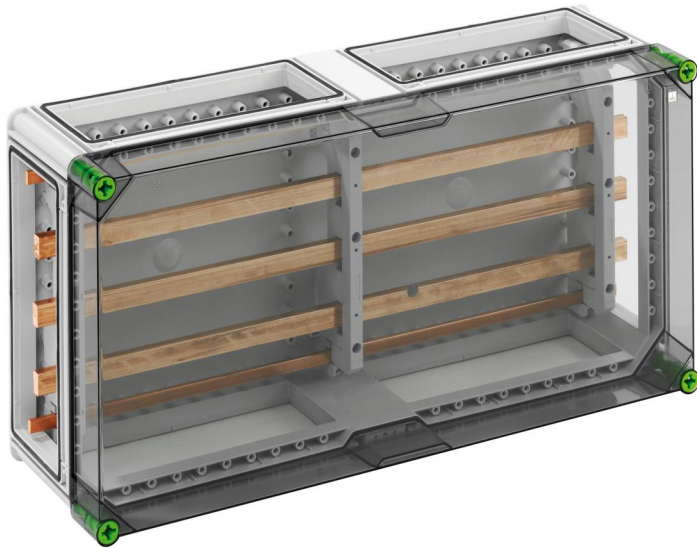

GSi 454-Q

Sammelschienengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04045401

Maße: 640 x 320 x 179 mm

Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, L1...L3: 20 x 10 mm, mit CU-Schienen, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
mit Sammelschienensystem:	ja
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	400 Ampere

Abmessungen

Breite:	640 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)