


Sammelschienengehäuse

GSi 556 Plus

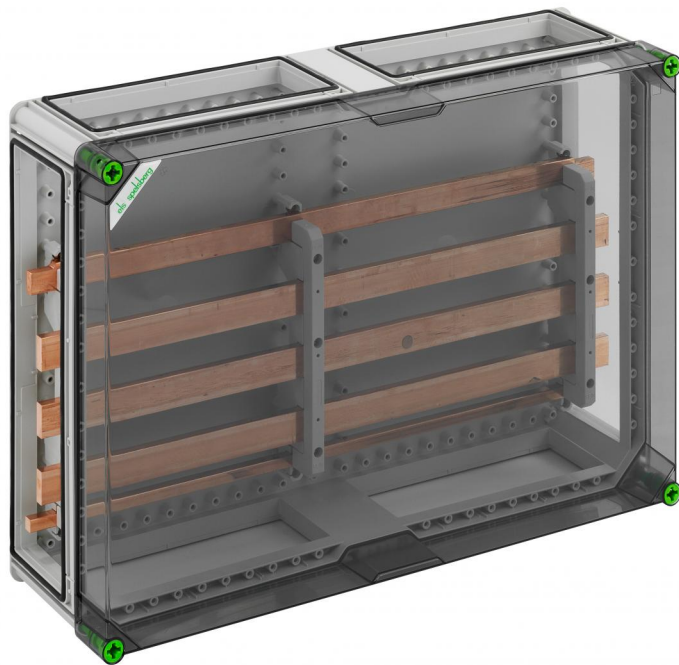

GSi 556 Plus

Sammelschienengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04155601
Maße: 640 x 440 x 179 mm

Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, Sammelschienensystem, 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit Sammelschienensystem 5-polig 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
mit Sammelschienensystem:	ja
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	250 Ampere

Abmessungen

Breite:	640 mm
Länge:	440 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt