


# TOSHIBA

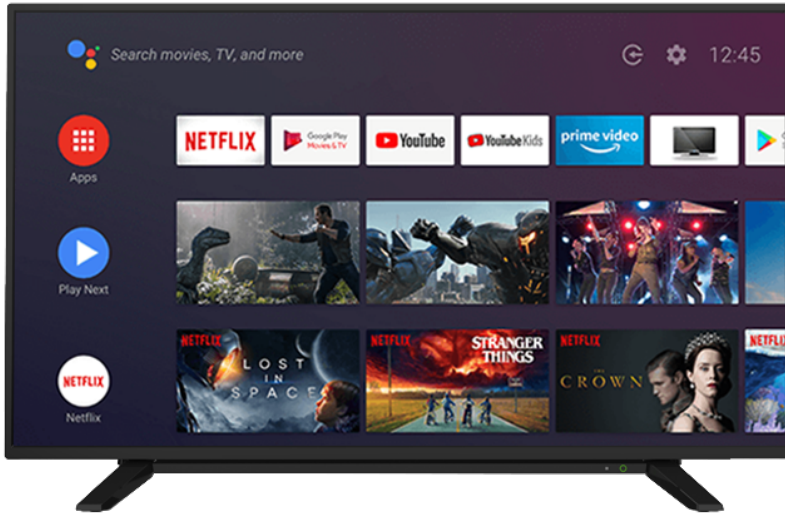

## 65UA2063DG

## UA20 Series

UA20 Series: 5055862330685

- ⌵ Android TV
- ⌵ Google Assistant
- ⌵ Chromecast Built in
- ⌵ 4K UHD HDR
- ⌵ Dolby Vision HDR
- ⌵ Google Play Store



G

109kWh/1000

G

**HDR**

109kWh/1000



## Google Play Movies & TV

Kaufen oder leihen Sie die neuesten Filme und Shows, bevor sie auf DVD erscheinen - und all Ihre alten Favoriten. Egal, ob Sie Android oder iOS verwenden, sehen Sie sie auf Ihrem Fernseher, Telefon oder Tablet an - auch wenn Sie offline sind.



## Google Play Store

Google Play is your entertainment unbound. It brings together all of the entertainment you love and helps you explore it in new ways, anytime, anywhere.



## Netflix® 4K

Entdecken Sie die Netflix®-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um schnell von einem Abenteuer zum nächsten zu springen.



## Prime Video

Stillen Sie Ihren Appetit nach hochwertigem Home Entertainment. Genießen Sie Filme, TV Shows und preisgekrönte Prime Originals.

androidtv

works with  
Ok Google

Chromecast built-in



## HAUPTFUNKTIONEN

Smart TV	Ja
Prozessortyp	Quad Core
TV-DVD-Kombination	Nein
Total Picture Quality	1900

## VIDEO

HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Ja
MEMC	Nein
UHD-UpScaler	Ja

## SMART-TV-FUNKTIONEN

Toshiba Smart Portal	Nein
HBB TV ver 1.5	Ja
Webbrowser	Nein
Netflix	Ja
Prime Video	Ja
Netflix 4K	Ja
YouTube	Ja
YouTube 4K	Ja
Integriertes WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
FollowMe TV	Nein
Audio-Video Sharing (AVS)	Nein
Bildschirmspiegelung (Miracast)	Ja
Smart Guide-Anwendung	Ja
Smart Remote-Anwendung	Ja
Amazon Works with Alexa	Nein

## MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	1620 x 165 x 1010
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	1462 x 245 x 898
Abmessungen ohne Ständer (mm)	1462 x 74 x 843
Bruttogewicht (kg)	28
Eigengewicht (kg)	21
VESA (Wandhalterung) BxH	400mm x 200mm

## VIDEO

HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Ja
MEMC	Nein
UHD-UpScaler	Ja

## ANSCHLÜSSE

Antenneneingang	Ja
HDMI	4 HDMI
USB	2 USB
Scart	Nein
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja
CI+	Ja
Komponente (YPbPr) in	via VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Digitaler Audioausgang	Optic
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja

## FUNKTIONEN

Mediaplayer	Ja
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	Ja
Kanallisten USB-Cloning	Ja
HDMI ARC	Through HDMI2
HDMI CEC	Ja
MHL via HDMI (Mobil-HD-Link)	Nein
Teletext	Ja
Kindersicherung	Ja
NTSC-Wiedergabe	Ja
Einfacher Hotel-Modus	Passive- Basic Hotel Mode

## TON

Sound by Onkyo	Nein
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x12W
Dolby Audio	Yes
DTS Decoder	Ja
Interner Subwoofer	Nein
Lautsprechertyp	Down Firing
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Ja
Sound-Modusarten	Musik, Film, Sprache, Klassik, Flat, Benutzer

## ZUBEHÖR

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	Ja
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein

## LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energy Class	G
Energy Consumption(kWh/1000h)	109kW/1000h
Energy Class(HDR)	G
Energy Consumption(kWh/1000h)(HDR)	109kW/1000h
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240V AC
Blei (mg)	0
Quecksilber (mg)	0
12V TV (Mobile TV)	Nein

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.