

VIDEO-INNENSTATION TOUCH

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN


- 177 mm (7") kapazitiver Touch-Monitor mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum und Uhrzeit
- Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- IP & App für iOS und Android: Durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen
- 16 Klingeltöne: verbesserter Klang und höhere Lautstärke (einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) – Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Bis zu 3 Außenstationen und eine Zusatz-Kamera können von jeder Innenstation angesteuert werden
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 28 mm flach
- Anschluss für Etagen Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von drahtlosen Funk-Türglocken aus dem BELL-System und der FG-Serie von m-e

IP + APP FÜR
IOS UND ANDROID

INDIVIDUELLE
KLINGELTÖNE
MÖGLICH

BILDSPEICHER
FUNKTION

INTEGRIERTES
FUNKMODUL FÜR
FUNK-TÜRGLOCKEN

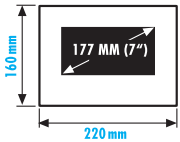

auch in der Farbe
schwarz erhältlich

Individuelle
Klingeltöne
möglich



BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)
- Kabellänge max. 100 Meter

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.



ZUBEHÖR

VDV-907 IP

ZUSATZ-INNENSTATION VIDEO

MODELL	VDV-907 IP - W • Art-Nr: 41269	VDV-907 IP - S • Art-Nr: 41289
LIEFERUMFANG	1x Innenstation mit 7" (177mm) Touch-Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel)	
GERÄTE (B x H x T)	Innenstation: 220 x 160 x 28 mm	
VERPACKUNG	285 x 210 x 45 mm (B x H x T) • 0,7 kg	
VE	10 Stück • 300 x 230 x 480 mm (B x H x T) • 7,6 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109190454 weiß	4250109190492 schwarz



NEUHEIT

VIDEO-INNENSTATION TOUCH iP

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

VDV-907

TOUCH	WLAN	APP STORE
KLINGELTÖNE	SPEICHER	FUNK-GONG

Einbindung Ihres Smartphones
Egal, wo Sie gerade sind - durch die Anbindung Ihres Smartphones können Sie von überall Ihre Besucher sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen



Ihr Smartphone* als Innenstation



7" TOUCH-MONITOR

- 2mm Echtglas
- Auflösung 1064 x 600 Pixel
- Digitaler Bildspeicher für 100 Fotos
- Individuelle Einstellmöglichkeiten über Onscreen Menü

INTEGRIERTES FUNKMODUL
zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem Bell-System und der FG-Serie von me

MODELLBEISPIEL

Individuelle Klingeltöne möglich



ERWEITERBAR MIT

