

**WETTER-SCHUTZDACH** Aluminium

**ALUMINIUM DRUCKGUSSGEHÄUSE**


- Hochwertige Mattbeschichtung in silber oder anthrazit

**NAMENSSCHILD**

- Sensorgesteuerte Beleuchtung
- Optische Türöffneranzeige



- Einfaches Auswechseln der Namensschilder

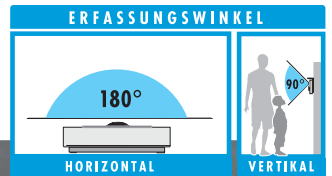

**180° FARB-KAMERA**

- 6-fach Matrix-System
- Infrarot Nachtsicht LED's

**RFID Türöffnung**



**INTEGRIERTES FUNKMODUL**

zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem BELL-System und der FG-Serie von me



**DOWNLIGHT LED's** lichtsensorgesteuert und abschaltbar

**BENÖTIGTES ZUBEHÖR**

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm<sup>2</sup>)
- Kabellänge max. 100 Meter

**ERWEITERBAR**

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.



**ZUBEHÖR**



**VDV-2020**

**VIDEO-AUSSENSTATION FÜR 2-FAMILIENHAUS**

<b>MODELL</b>	VDV-2020 S (silber) Art-Nr: 41266	VDV-2020 A (anthrazit) Art-Nr: 41267
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Außenstation mit Kamera, 1x Wetterschutzdach	
<b>GERÄT</b>	114 x 114 x 30 mm (B x H x T, ohne Schutzdach)	
<b>VERPACKUNG</b>	180 x 180 x 70 mm (B x H x T)	
<b>VE</b>	10 Stück	
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Netzteil min. 15V DC/1A	
<b>ZUSATZ-INFO</b>	Min. 4-adriges Kabel (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
<b>ZULASSUNG</b>	Europäische Union	
<b>EAN-CODE</b>	VDV-2020 S: 4250109190423	VDV-2020 A: 4250109190430