


AC-5670

WiFi Klimagerät 7000

App gesteuert - Energieklasse A

App verfügbar	Ja
Art des Wi-Fi-Netzes	Einbandig (2,4 GHz)
Kühlleistung	2,1 kW
Energieklasse	A
Betriebsarten	Kühlen Trocknen Ventilator
Lüfterdrehzahl wählbar	Ja
Geräuschpegel	65 dB
Geeignet für Räume bis zu	60 m³
Wassertank Vollanzeige	Ja
Fernbedienung	Ja
Digitale Zeitschaltuhr	Ja
Kühlmittel	R290, 140g
Leistung	785 W

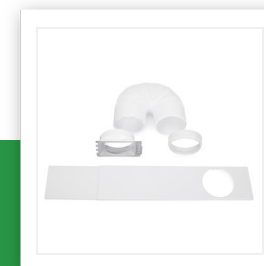

Logistische Daten - Intrastat Code: 8415820099

Verpackung: h x b x D (cm): 87,8 x 31,8 x 37,3 | 8713016101716 | Bruttogewicht (kg): 20 | Nettogewicht (kg): 18

Umkarton: h x b x D (cm): x x | Bruttogewicht (kg):

Stückzahlen: Per Umkarton: | Auf Palette: 12 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 2 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 216 / 452 / 674